



◆用途

鉄ローラの表面にNRゴムを焼付けている為、防蝕性に優れています。

また、付着防止の用途として、10t軟質ゴム巻ローラも製作しておりますので、ご用命下さい。

(キャリヤ・リターン以外のローラにもゴム巻とすることができます。)

◆型式例

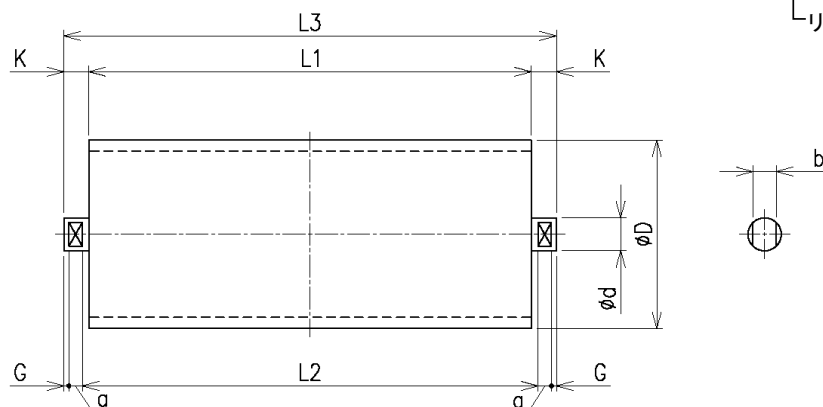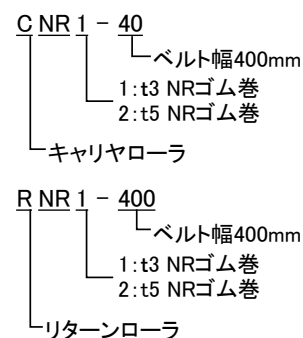

t3,t5ゴム巻キャリヤローラ

(mm)

B W	型式	D		L1	L2	L3	K	G	a	b	d	BB	重量 (kg)	
		t3	t5										t3	t5
400	CNR*-40	95	99	145	153	175	15	3	8	14	20	6204ZZ	2.1	2.2
450	CNR*-45	95	99	165	173	195	15	3	8	14	20	6204ZZ	2.3	2.4
500	CNR*-50	95	99	180	188	210	15	3	8	14	20	6204ZZ	2.4	2.6
600	CNR*-60	95	99	210	218	240	15	3	8	14	20	6204ZZ	2.7	2.9
750	CNR*-75	120	124	265	273	295	15	3	8	14	20	6204ZZ	4.4	4.7
900	CNR*-90	120	124	315	323	345	15	3	8	14	20	6204ZZ	5.1	5.4
1050	CNR*-105	146	150	370	380	410	20	4	11	18	25	6205ZZ	7.9	8.4
1200	CNR*-120	146	150	420	430	460	20	4	11	18	25	6205ZZ	8.8	9.3
1400	CNR*-140	171	175	500	510	540	20	4	11	22	30	6206ZZ	13.2	14
1600	CNR*-160	171	175	580	590	620	20	4	11	22	30	6206ZZ	15	15.9
1800	CNR*-180	171	175	650	660	690	20	4	11	25	35	6207ZZ	18.2	19.1
2000	CNR*-200	171	175	730	740	770	20	4	11	25	35	6207ZZ	20.1	21.3

t3,t5ゴム巻リターンローラ

(mm)

B W	型式	D		L1	L2	L3	K	G	a	b	d	BB	重量 (kg)	
		t3	t5										t3	t5
400	RNR*-400	95	99	460	480	502	21	3	8	14	20	6204ZZ	5.3	5.5
450	RNR*-450	95	99	510	530	552	21	3	8	14	20	6204ZZ	5.6	6.1
500	RNR*-500	95	99	560	580	602	21	3	8	14	20	6204ZZ	6.1	6.6
600	RNR*-600	95	99	660	680	702	21	3	8	14	20	6204ZZ	7.1	7.6
750	RNR*-750	120	124	850	880	902	26	3	8	14	20	6204ZZ	12.4	13.3
900	RNR*-900	120	124	1000	1030	1052	26	3	8	14	20	6204ZZ	14.4	15.4
1050	RNR*-1050	146	150	1150	1180	1210	30	4	11	18	25	6205ZZ	21.7	23.2
1200	RNR*-1200	146	150	1300	1330	1360	30	4	11	18	25	6205ZZ	24.3	26
1400	RNR*-1400	171	175	1530	1550	1580	25	4	11	22	30	6206ZZ	36.4	38.7
1600	RNR*-1600	171	175	1730	1750	1780	25	4	11	22	30	6206ZZ	40.9	43.5
1800	RNR*-1800	171	175	2000	2040	2070	35	4	11	25	35	6207ZZ	51.4	54.4
2000	RNR*-2000	171	175	2200	2240	2270	35	4	11	25	35	6207ZZ	56.3	59.6