

## ■コンタクト



形 番		適用電線範囲		電線被覆外径 (mm)	個数/リール
ピンコンタクト	ソケットコンタクト	mm <sup>2</sup>	AWG #		
<b>SYM-001T-P0.6</b>	<b>SHF-001T-0.8BS</b>	0.08~0.33	28~22	1.2~1.8	ピンコンタクト:8,500 ソケットコンタクト:5,000

### 材 質・表面処理

りん青銅・すずめっき (リフロー処理)

### ●RoHS対応品


- 注1) 特殊仕様についてはお問い合わせください。  
注2) 黄銅品をご希望の場合はお問い合わせください。

コンタクト	圧着機	アプリケーション		
		アプリケーション本体	ダイス	アプリ・ダイセット
<b>SYM-001T-P0.6</b>	AP-K2N	MKS-L	MK/SYM-001-06	APLMK SYM001-06
		※MKS-SC	SC/SYM-001-06	APLSC SYM001-06

コンタクト	圧着機	アプリケーション		
		アプリケーション本体	ダイス	アプリ・ダイセット
<b>SHF-001T-0.8BS</b>	AP-K2N	MKS-L	MK/SHF-001-08S	APLMK SHF001-08S
		※MKS-SC	SC/SHF-001-08S	APLSC SHF001-08S

- 注1) ※ストリッパークリンバーアプリケーション  
注2) 全自動機対応のアプリケーションについては弊社までお問い合わせください。

## ■ハウジング穴番号

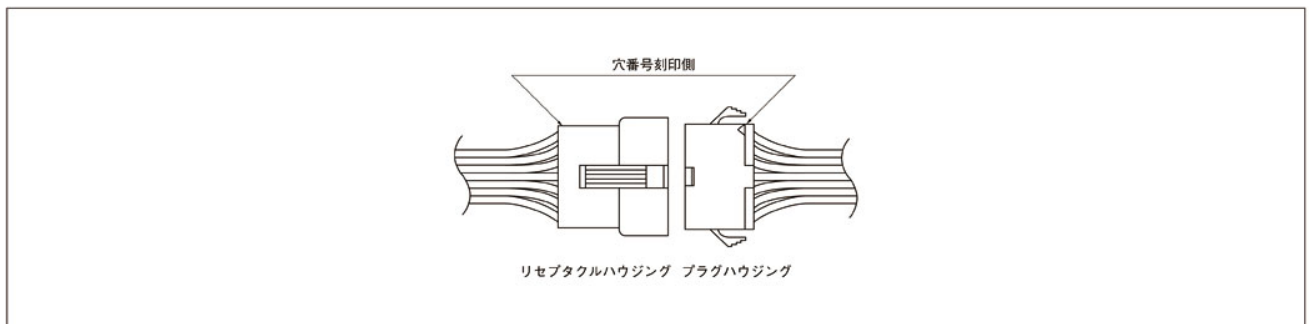

リセプタクルハウジング	
1	10
2	11
3	12
4	13
5	14
6	15
7	16
8	17
9	18
10	
11	
12	

プラグハウジング	
1	10
2	11
3	12
4	13
5	14
6	15
7	16
8	17
9	18
10	
11	
12	