


TAH

ジュンフロン® ハイバリアPFAチューブ

受注生産品

JUNFLON® High-barrier PFA Tube (Fluoropolymer tube) Products produced after receiving order

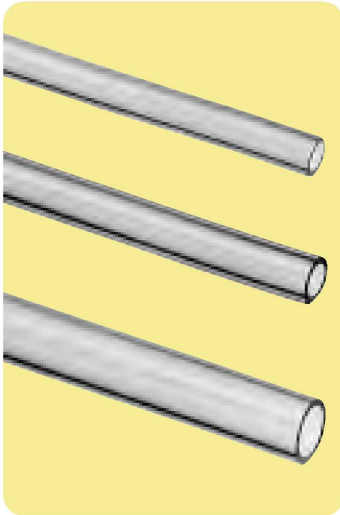

部品番号 PART NO.	旧部品番号	チューブ寸法 TUBE SIZE 外径×内径 O.D. (mm) × I.D. (mm)	破壊圧力 BURST PRESSURE 23°C (MPa)	最高使用圧力 MAX.WORKING PRESSURE 23°C (MPa)	最小曲げ半径 MIN.BENDING RADIUS (mm)	標準長さ と標準色 STANDARD LENGTH AND COLOR 直管 (m)	タバ巻き
TAH060	TA060CL	6×4	6.8	1.6	20	1~3	20 100
TAH080	TA080CL	8×6	4.4	1.0	40		
TAH100	TA100CL	10×8	3.4	0.78	70		
TAH120	TA120CL	12×10	2.9	0.68	120		
TAH250	TA250CL	25×22	1.9	0.48	360		
TAH1/4G	TA1/4GCL	6.35×3.95	6.8	1.6	20		
TAH3/8G	TA3/8GCL	9.53×6.33	5.8	1.4	35		
TAH1/2G	TA1/2GCL	12.7×9.5	4.2	0.98	75		
TAH3/4G	TA3/4GCL	19×15.8	2.7	0.68	180		
TAH1G	TA1GCL	25.4×22.2	2.0	0.50	350		
TAH1-1/4G	TA1-1/4GCL	31.8×28.0	1.8	0.45	500		
TAH1-1/2G	TA1-1/2GCL	38.1×33.7	1.8	0.45	600		

●標準色：半透明/Standard color : translucent (natural)