 


■ 標準型ハンドバイス  
Standard type hand vice pliers


■ 標準型ハンドバイス（鍛造）  
Standard type hand vice pliers (forged)

## 分類紹介 ▶ ハンドバイスプライヤー
 
### □ ハンドバイスの使い方




後端のボルトではさみしろを調整するタイプです。  
You can adjust margin scissors with a rear bolt.



握るだけでロックされ、手を離してもくわえたまま固定します。  
You can hold just to grasp it.




溶接・組立作業の仮止め、圧着、板金、機械・自動車整備など  
アイデア次第で各種作業に便利です。  
This is used for welding, Crimp, sheet metal,  
machine/car maintenance and more.

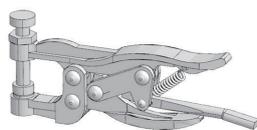

### 標準型ハンドバイス

 先端のボルトではさみしろを調整するタイプです。  
You can adjust margin scissors with a rear bolt.



### ハンドバイスプライヤー


後端のボルトではさみしろを調整するタイプです。  
You can adjust margin scissors with a tip bolt.

## No.0

品番 0



0 JAN 4580455761986

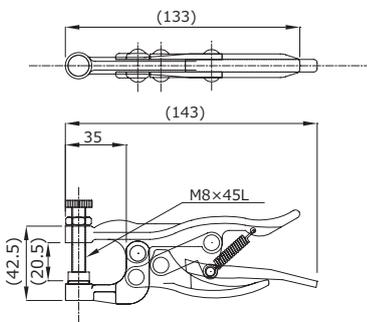


締圧力 Holding Capacity	2.0kN (200kgf)
質量 Weight	265g
はさみしろ Margin scissors	0~12mm
最大高 Max height	-
最大長 Max length	143mm
最大幅 Max width	-
材質 Materials	S25C

## No.1A

品番 1A



1A JAN 4580455761993

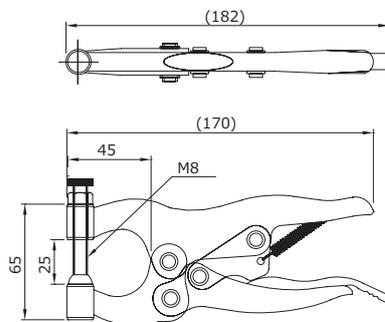


締圧力 Holding Capacity	2.5kN (250kgf)
質量 Weight	495g
はさみしろ Margin scissors	0~13mm
最大高 Max height	-
最大長 Max length	182mm
最大幅 Max width	-
材質 Materials	スチール (Steel)

## No.1鍛造(forged)

品番 1F



1F JAN 4580455762006

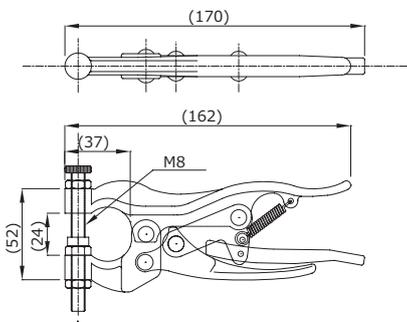

締圧力 Holding Capacity	2.5kN (250kgf)
質量 Weight	410g
はさみしろ Margin scissors	0~13mm
最大高 Max height	-
最大長 Max length	約170mm
最大幅 Max width	-
材質 Materials	S25C