

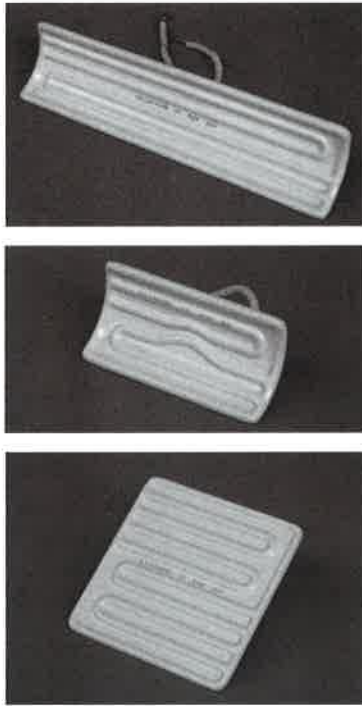


■外形寸法図及び各部の名称

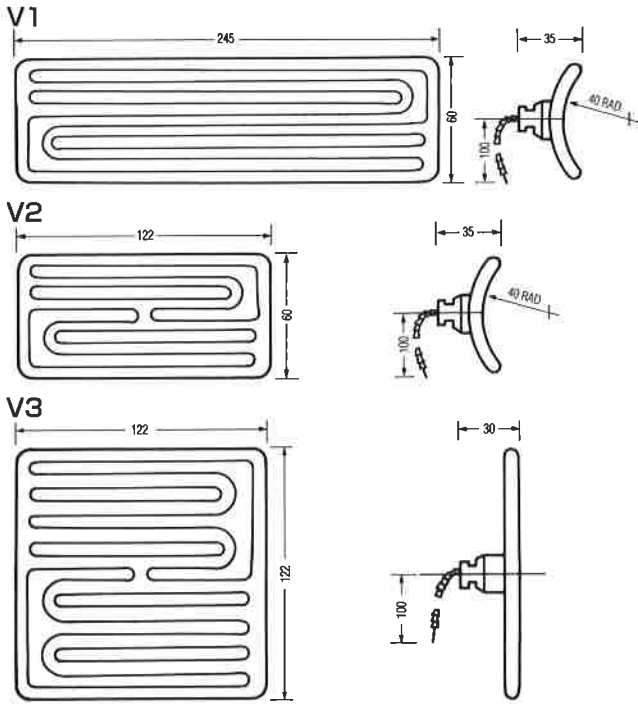

専用埋め込み熱電対 (Kタイプ) で常にヒーター温度を測定!

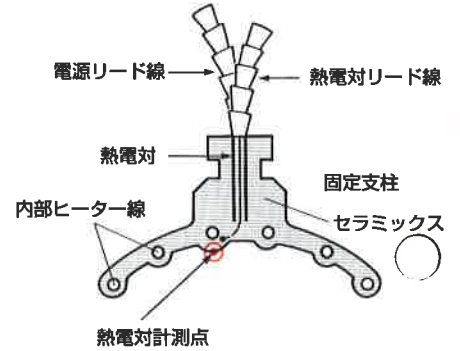


寸法公差: ±2% or ±0.5mmMIN
±2.0mmMAX



■専用オプションパーツ

(上記ヒーターを御購入の場合は必ずご使用下さい。)

●セラミックコネクター

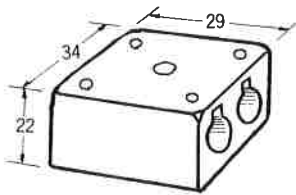

●セラミックターミナル

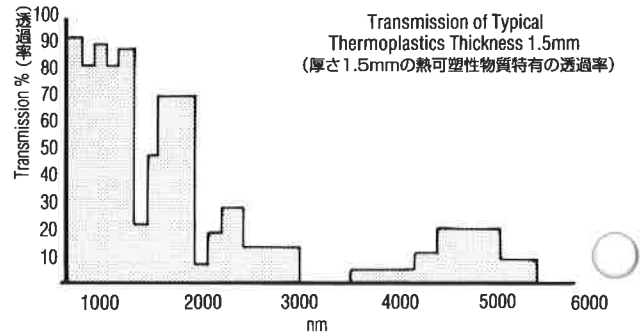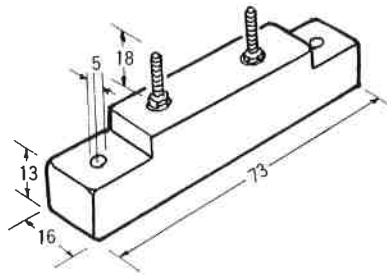

■仕様


●定格電圧は標準200V使用です。

V1	V2	V3
150W	125W	150W
200W	150W	200W
250W	* 200W	250W
300W	250W	300W
* 400W	* 300W	400W
500W	325W	500W
* 600W	* 400W	650W


*印は標準在庫品です。他は受注品です。

■ヒーター取付け方法

●ヒーター取付け穴寸法

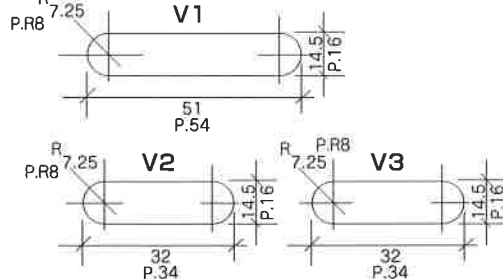

*P寸法はパネルカット寸法です。
弊社、バルカン・インフラレッドヒーターは、取付け穴寸法を他社と規格統一しておりますので、安心してご採用ください。

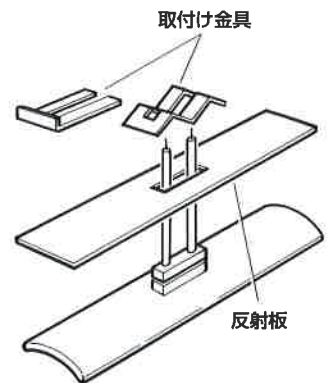

日本電熱機工業協同組合員



本社 〒534-0014 大阪市都島区都島北通1丁目10番7号
TEL 06-6922-5541~4
FAX 06-6922-5545・06-6922-5602
URL <http://www.kashima-hot.co.jp/>
Eメール info@kashima-hot.co.jp

■特約店