

# グラスファイバー製巻尺

## グラスファイバー製巻尺の特長

水洗い出来る丈夫なテープ

乱反射を防ぐエンボス加工  
特殊皮膜  
塩化ビニール樹脂  
高精度目盛印刷  
ガラス繊維

特長  
・高い抗張力  
・温度変化による伸びは極少


グラスファイバーを特殊ペーストにて接着

JIS 1級 長さの許容差 JIS B 7522 (繊維製巻尺)

●基点からの任意の長さ  
1種 1級:  $\pm (0.6+0.4L)$  mm  $L$ =測定長(メートル) ※1未満は切り上げる。

種類	0~10m	0~20m	0~30m	0~50m	0~100m	0~120m
1種(線目盛)	$\pm 4.6$ mm	$\pm 8.6$ mm	$\pm 12.6$ mm	$\pm 20.6$ mm	$\pm 40.6$ mm	$\pm 48.6$ mm

●任意の2線目盛間  
1種 1級:  $\pm (0.6+0.4L)$  mm

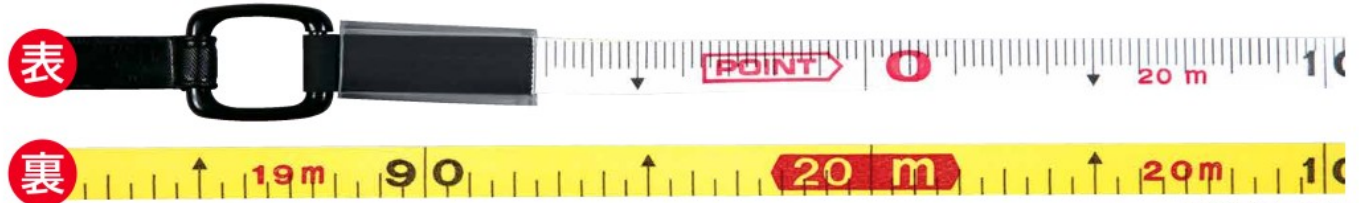

表白: 2mm目盛  
裏黄: 5mm目盛



遊星ギヤの働きによりハンドル1巻きドラム4回転 巻取りが速い

4倍速

ハンドル 巻取ドラム 太陽ギヤ 遊星ダブルギヤ 内歯車(固定)

## スピード タフミックリール12巾

4倍速

・ハンドル1巻きドラム4回転  
※120mは片面目盛(表面のみ)

- 標準張力 20℃ 10N
- テープ全厚: 0.48mm
- JIS1級
- 4倍速巻取機構

長さ	品番	テープ巾	価格(税抜)	重さ	梱包単位	本体寸法 幅×厚(mm)	JANコード
30m	SGR12-30	12mm	5,400円	590g	5個	306×222×51	4 954183 147952
50m	SGR12-50		8,200円	870g		354×271×51	4 954183 147969
100m	SGR12-100		16,600円	1,450g		426×326×51	4 954183 147976
120m	SGR12-120		23,000円	1,780g		4 954183 150099	



ハンドル

適合サイズ	品番	価格(税抜)	JANコード
30m	H-SGR1230	2,100円	4 954183 169558
50m	H-SGR1250	2,100円	4 954183 169565
100m	H-SGR12100120	2,100円	4 954183 169572
120m			

交換用テープ

適合サイズ	品番	価格(税抜)	JANコード
30m	R-SGR1230	4,000円	4 954183 169725
50m	R-SGR1250	6,100円	4 954183 169732
100m	R-SGR12100	11,200円	4 954183 169749
120m	R-SGR12120	17,000円	4 954183 169756

ケースハンドルセット

適合サイズ	品番	価格(税抜)	JANコード
30m	CHSET-SGR1230	3,600円	4 954183 169626
50m	CHSET-SGR1250	4,000円	4 954183 169633
100m	CHSET-SGR12100	7,900円	4 954183 169640
120m	CHSET-SGR12120	11,200円	4 954183 169657