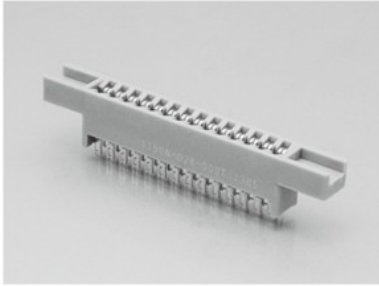


4mmピッチカードエッジコネクタ 1150N SERIES

RoHS
対応

オーダーコード
1150N-

①

②

③

※発注は梱包単位の数値でお願いいたします。

① 【シリーズ名】 1150N

② 【極数】 020:20極 028:28極 036:36極 044:44極 056:56極

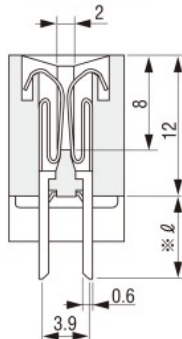
③ 【コンタクト名】 009:半田付 029:半田ディップ

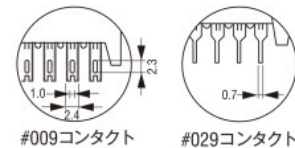
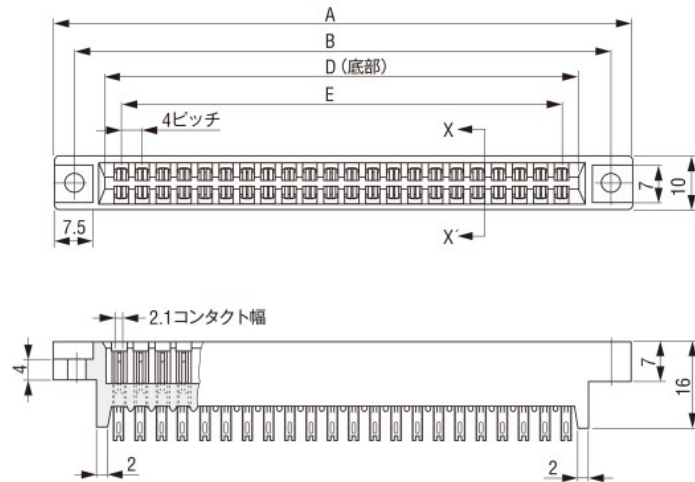
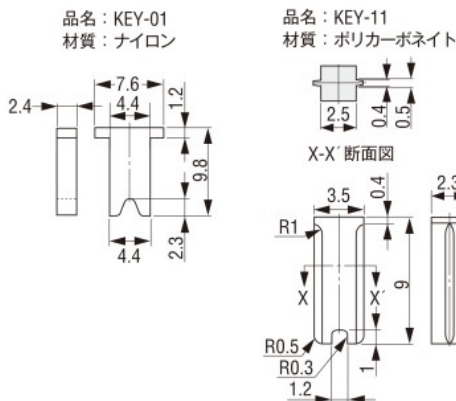
仕様

材質・表面処理		性能	
インシュレータ材質	ポリカーボネイト(ガラス繊維入り)UL94V-0材、若草色	定格電流	1端子につき2A
		接触抵抗	16mΩ以下
コンタクト材質	銅合金	耐電圧	AC1600V、1分間
		絶縁抵抗	DC500V、5000MΩ以上
コンタクト仕上	ニッケルメッキ下地、金メッキ仕上	挿入力	1ペア最大4.9N
		抜去力	1ペア最小0.59N
適合プリント基板	1.6mm厚	使用温度範囲	-30℃~+85℃

1150N-□□□-□□□

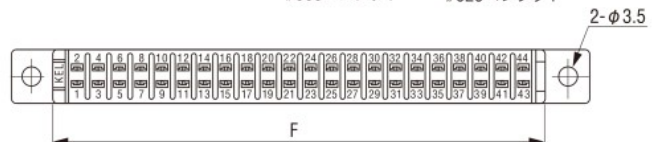
単位: mm

X-X' 断面図

 ※φ: #009.....6.5±0.3
 #029.....7.1±0.3

位置決めポスト


#009コンタクト

#029コンタクト


梱包形態
 その他

品名一覧/寸法表

極数	品名	A	B	D	E	F	梱包単位
20	1150N-020- ⁰⁰⁹ ₀₂₉	61.0	53.0	41.5	36.0	45.0	210 180
28	1150N-028- ⁰⁰⁹ ₀₂₉	75.0	67.0	57.5	52.0	59.0	170 140
36	1150N-036- ⁰⁰⁹ ₀₂₉	92.0	84.0	73.5	68.0	76.0	120 100
44	1150N-044- ⁰⁰⁹ ₀₂₉	109.0	101.0	89.5	84.0	93.0	100 90
56	1150N-056- ⁰⁰⁹ ₀₂₉	133.0	125.0	113.5	108.0	117.0	70 70