



スケールルーペシリーズ

極めて簡単かつ正確に測定できる、このガラススケールルーペは、ユーザーの様々なニーズにご満足頂ける様、目盛は勿論の事、直径・半径・角度・尺度・厚さ等々12種類のスケールをご用意致しました。コーティングされた、光学ガラスレンズによって諸収差を補正し、透明アクリルスカートにより視野も明るくシャープで効率よく検査・測定作業を行えます。



No. 5054



No. 5055



No. 5056



No. 5057



No. MEA-10



No. MEA-20



No. MEA-30




No. 5050



No. 5060

品名	スケールルーペ				光学測微ルーペ			簡易型	ミツ折型
	5054	5055	5056	5057	MEA-10	MEA-20	MEA-30	スケールルーペ	スケールルーペ
品番	5054	5055	5056	5057	MEA-10	MEA-20	MEA-30	5050	5060
倍率	7x	10x	15x	30x	10x	20x	30x	7x	8x
サイズ(最大)	φ37×55	φ42×52	φ37×39	φ37×39	φ37×54	φ37×40	φ37×40	φ32×52	32×38×45
重量	46g	70g	50g	52g	50g	55g	50g	22g	50g
標準スケール	S-100	S-200	S-100	S-100	S-100	S-120	S-120	S-100	S-100
目盛単位	0.1mm間隔				0.05mm間隔			0.1mm間隔	
対応ガラススケール	S-100~S-120	S-200~S-212	S-100・S-120					S-100~S-112	S-100のみ
スケール視野	20mm	25mm	12mm	3mm	20mm	6mm	3mm	20mm	20mm
レンズ構成	2群3枚	3群4枚	3群5枚	2群4枚	2群3枚	3群5枚	2群4枚	2群3枚	ダブル白(コート付)
本体価格	¥7,600	¥9,200	¥11,000	¥11,000	¥8,400	¥12,500	¥13,500	¥7,500	¥9,200
税込価格	¥8,360	¥10,120	¥12,100	¥12,100	¥9,240	¥13,750	¥14,850	¥8,250	¥10,120

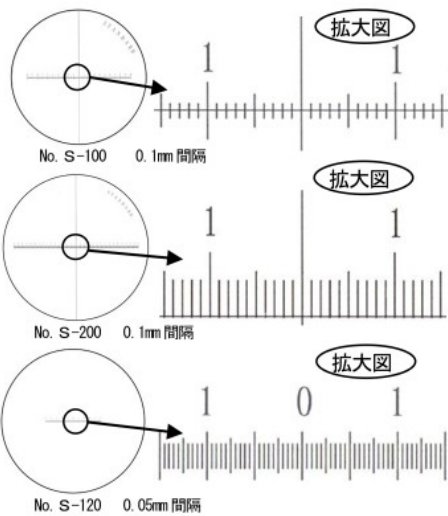

交換用ガラススケール

No. S-101 No. S-201 〈用途〉 方眼 ポイント 線の太さ 長さ R測定 角度	No. S-104 No. S-204 〈用途〉 方眼 ポイント 長さ R測定 角度	No. S-107 No. S-207 〈用途〉 方眼 ポイント	No. S-110 No. S-210 〈用途〉 ネジピッチ (mm)
No. S-102 No. S-202 〈用途〉 角度 R測定 長さ ポイント	No. S-105 No. S-205 〈用途〉 長さ ポイント 線の太さ 角度 R測定	No. S-108 No. S-208 〈用途〉 長さ	No. S-111 No. S-211 〈用途〉 ネジピッチ (インチ)
No. S-103 No. S-203 〈用途〉 厚み測定 線幅測定	No. S-106 No. S-206 〈用途〉 長さ 角度 R測定	No. S-109 No. S-209 〈用途〉 R測定 角度	No. S-112 No. S-212 〈用途〉 R測定 角度 長さ 線の太さ

スケール価格

S-100~S-112	¥1,400 (税込¥1,540)
S-200~S-212	¥1,600 (税込¥1,760)
S-120	¥2,500 (税込¥2,750)
S-100/WE(白)	¥5,500 (税込¥6,050)
S-200/WE(白)	¥5,500 (税込¥6,050)
S-200/RD(赤)	¥5,500 (税込¥6,050)

※S-200~212の200シリーズは10倍スケールルーペ 5055専用となります(スケールのサイズが違います)

※スケールルーペタイプによっては対応できないものもありますので、必ず御確認下さい