

アイ・ルーペ Eye Loupe

EY型 樹脂製



EY-30 (3x) サイズ：φ36×32H (mm)
 EY-40 (4x) 重量：7 (g)
 EY-50 (5x) レンズ径：23 mm
 EY-70 (7x) レンズ構成：シングル
 価格：¥800 (税込¥880)



サイズ：φ36×43H (mm)
 重量：9 (g)
 レンズ径：15 mm&23 mm
 レンズ構成：ダブル
 価格：¥1,400 (税込¥1,540)
 EY-100 (10x)

EYA型 アルミ製



EYA-20 (2x) サイズ：φ37×28H (mm)
 EYA-30 (3x) 重量：10 (g)
 EYA-35 (3.5x) レンズ径：23 mm
 EYA-40 (4x) レンズ構成：シングル
 EYA-50 (5x) 価格：¥2,100 (税込¥2,310)
 EYA-60 (6x)
 EYA-70 (7x)



サイズ：φ37×43H (mm)
 重量：16 (g)
 レンズ径：15 mm&23 mm
 レンズ構成：ダブル
 EYA-100 (10x)
 価格：¥3,100 (税込¥3,410)
 EYA-120 (12x)
 EYA-150 (15x)
 価格：¥4,000 (税込¥4,400)

EYB型 アルミ製 大型テスクタイプ ※ 目には挟めません



EYB-40 (4x)

サイズ：φ40×27H (mm)
 重量：20 (g)
 レンズ径：36 mm
 レンズ構成：シングル
 価格：¥2,700 (税込¥2,970)



EYB-65 (6.5x)
 EYB-80 (8x)
 EYB-100 (10x)


サイズ：φ40×43H (mm)
 重量：32 (g)
 レンズ径：28 mm&36 mm
 レンズ構成：ダブル
 価格：¥3,600 (税込¥3,960)

EYA型 アルミ製 高級高倍率タイプ

品番	倍率	視野	レンズ構成	重量	価格
EYA-200	20x	6 mm	トリプレット	18g	¥11,000 (税込¥12,100)
EYA-250	25x	3.5 mm	2群4枚	17g	¥16,500 (税込¥18,150)
EYA-300	30x	2.5 mm	アコマート2群4枚	15g	¥22,000 (税込¥24,200)

サイズ：φ37×43H (mm) 3点共通

焦点距離・・・個人差があります

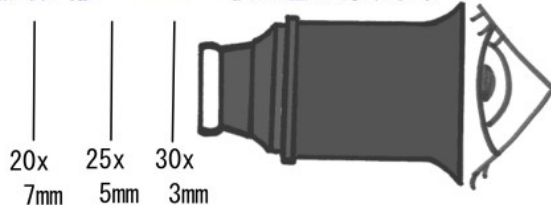

専用ハードケース付



株式会社 京葉光器

2019年10月1日 現在

〒263-0051 千葉県千葉市稲毛区園生町 383-1

TEL 043-251-5037

FAX 043-256-1060