


各種ホース

ハーネスジャバラホース

長尺で可とう性に優れ、カットも簡単にできます。 ※ワレ有、ワレ無があります。ご注文の際、ご指定下さい。

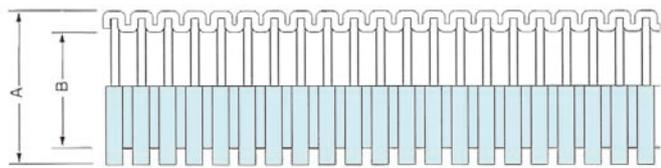


標準寸法 (難燃タイプ)

型番	サイズ	外径 A mm	内径 B mm	参考質量 g/m	定尺 m
T-HN-S-07	φ7	10.2	7.4	11	300
T-HN-S-10	φ10	14.1	10.7	17	300
T-HN-S-13	φ13	17.5	13.2	26	200
T-HN-S-15	φ15	19.5	15.2	27	200
T-HN-S-19	φ19	23.8	19.5	32	100
T-HN-S-22	φ22	27.0	22.1	42	100
T-HN-S-28	φ28	34.0	28.2	64	100
T-HN-S-32	φ32	39.3	32.6	83	100

●ワレ無の型番は T-HN-サイズです。

クリーナーホース

産業用クリーナーホース

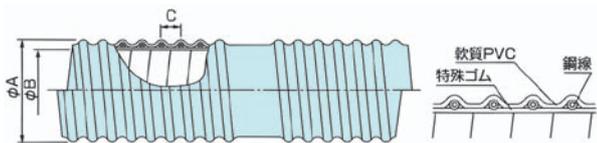


標準寸法

型番	呼称 φ	外径 A mm	内径 B mm	ピッチ C mm	参考質量 g/m	定尺 m
DC-CLE-S-038-T	38	46.5	38.6	9.2	555	30

吸塵効果の高さはもちろん、柔軟性・耐久性にも優れ、しかも巻きぐせがつかないため収納にも便利。その上、清掃作業をラクにする軽さです。デザインもシンプルで、清潔感あふれる色調。アメニティな環境づくりにフィットするホースです。

Dタイプクリーナーホース

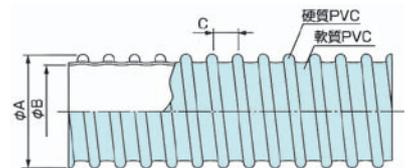

標準寸法

型番	呼称 φ	外径 A mm	内径 B mm	ピッチ C mm	参考質量 g/m	定尺 m
DC-CLE-D-032-T	32	36.5	30.8	8.5	230	20
DC-CLE-D-038-T	38	45.5	38.5	9.0	315	20

●φ32はアース線入りのみの製品になります。

一般ドレンホース

合成樹脂ホースの豊富な実績を生かした高品質



標準寸法

型番	呼称	サイズ mm			参考質量 g/m	定尺 m×本
		内径 A	外径 B	内径 C		
KND-014	φ14	15.9	18.3	18.3	45	50×8
KND-016	φ16	16.1	20.9	18.3	54	50×6

※色調：グレー

その他のホース

ライトホース



標準寸法

型番	呼称		内径 mm	外径 mm	ピッチ mm	参考質量 g/m	定尺 m
	mm	インチ					
T-RT-025	25	1	24.7	30.0	9	185	25
T-RT-032	32	1¼	31.0	36.5	9	250	25
T-RT-038	38	1½	38.0	42.5	9	320	25