

ステンレス鋼  
ねじ込み継手

径違いエルボ(SCS13A) 径違いエルボ(SCS13A) 径違いエルボ(SCS13A) ユニオンエルボ(SCS13A) チーズ(SCS13A)



製品記号	PRL (1)			PRL (2)			PRL (3)			PUL		PT	
呼び径	呼び径	接続径	箱入数	呼び径	接続径	箱入数	呼び径	接続径	箱入数	接続径	箱入数	接続径	箱入数
1/8 <sup>B</sup> 6 <sup>A</sup>												Rc1/8	50
1/4 8												Rc1/4	100
3/8 10	3/8x1/4	Rc3/8xRc1/4	100							Rc3/8	40	Rc3/8	100
1/2 15	1/2x3/8	Rc1/2xRc3/8	100	1/2x1/4	Rc1/2xRc1/4	100				Rc1/2	30	Rc1/2	80
3/4 20	3/4x1/2	Rc3/4xRc1/2	50	3/4x3/8	Rc3/4xRc3/8	50	3/4x1/4	Rc3/4xRc1/4	50	Rc3/4	20	Rc3/4	50
1 25	1x3/4	Rc1xRc3/4	30	1x1/2	Rc1xRc1/2	30	1x3/8	Rc1xRc3/8	30	Rc1	15	Rc1	40
1 1/4 32	1 1/4x1	Rc1 1/4xRc1	20	1 1/4x3/4	Rc1 1/4xRc3/4	20	1 1/4x1/2	Rc1 1/4xRc1/2	20			Rc1 1/4	24
1 1/2 40	1 1/2x1 1/4	Rc1 1/2xRc1 1/4	20	1 1/2x1	Rc1 1/2xRc1	20	1 1/2x3/4	Rc1 1/2xRc3/4	20			Rc1 1/2	20
2 50	2x1 1/2	Rc2xRc1 1/2	12	2x1 1/4	Rc2xRc1 1/4	12	2x1	Rc2xRc1	12			Rc2	12
2 1/2 65												Rc2 1/2	6
3 80												Rc3	4
4 100												Rc4	2
ポデー	SCS13A			SCS13A			SCS13A:ロストワックス			SCS13A:ロストワックス		SCS13A	
ガスケット	ねじ込み:JIS B0203			ねじ込み:JIS B0203			ねじ込み:JIS B0203			非石綿シート		ねじ込み:JIS B0203	
接続形状	ねじ込み:JIS B0203			ねじ込み:JIS B0203			ねじ込み:JIS B0203			非石綿シート		ねじ込み:JIS B0203	
最高許容圧力	・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa ・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4MPa ・-29℃~+120℃:2.0MPa			・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa ・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4MPa ・-29℃~+120℃:2.0MPa			・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa ・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4MPa ・-29℃~+120℃:2.0MPa			圧力・温度基準:SUS44		・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa ・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4MPa ・-29℃~+120℃:2.0MPa	
備考	RoHS指令相当品			RoHS指令相当品			RoHS指令相当品			RoHS指令相当品		RoHS指令相当品	

ステンレス鋼  
ねじ込み継手


チーズ(SCS13A) チーズ(SCS13A) チーズ(SCS14A) 径違いチーズ(SCS13A)




製品記号	PTZ		PTZN		PTM		PRT (1)		
呼び径	接続径	箱入数	接続径	箱入数	接続径	箱入数	呼び径	接続径	箱入数
1/8 <sup>B</sup> 6 <sup>A</sup>	Rc1/8	60	Rc1/8	50	Rc1/8	50			
1/4 8	Rc1/4	120	Rc1/4	100	Rc1/4	100			
3/8 10	Rc3/8	120	Rc3/8	100	Rc3/8	100	3/8x3/8x1/4	Rc3/8xRc1/4	70
1/2 15	Rc1/2	100	Rc1/2	80	Rc1/2	80	1/2x1/2x3/8	Rc1/2xRc3/8	70
3/4 20	Rc3/4	60	Rc3/4	50	Rc3/4	50	3/4x3/4x1/2	Rc3/4xRc1/2	40
1 25	Rc1	40	Rc1	40	Rc1	40	1x1x3/4	Rc1xRc3/4	20
1 1/4 32			Rc1 1/4	24	Rc1 1/4	24	1 1/4x1 1/4x1	Rc1 1/4xRc1	12
1 1/2 40			Rc1 1/2	20	Rc1 1/2	20	1 1/2x1 1/2x1 1/4	Rc1 1/2xRc1 1/4	12
2 50			Rc2	12	Rc2	12	2x2x1 1/2	Rc2xRc1 1/2	8
2 1/2 65			Rc2 1/2	6	Rc2 1/2	6			
3 80			Rc3	4	Rc3	4			
4 100			Rc4	2	Rc4	2			
ポデー	SCS13A:ロストワックス		SCS13A:ロストワックス		SCS14A		SCS13A		
接続形状	ねじ込み:JIS B0203		ねじ込み:JIS B0203		ねじ込み:JIS B0203		ねじ込み:JIS B0203		
最高許容圧力	・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa ・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4MPa ・-29℃~+120℃:2.0MPa		・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa ・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4MPa ・-29℃~+120℃:2.0MPa		・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa ・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4MPa ・-29℃~+120℃:2.0MPa		・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa ・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4MPa ・-29℃~+120℃:2.0MPa		
備考	RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		

異径サイズの読み方

径違いステンレス継手

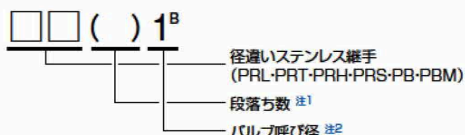

注1:段落ち数について... ( )内の数字は、呼び径に対する段落ち数を表しています。

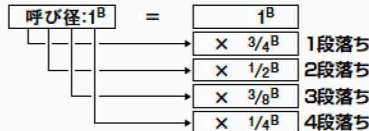

注2:バルブ呼び径について...呼び径(大きい口径)を製品記号の後に付けてください。