

ステンレス鋼  
ねじ込み継手

六角ニップル(SCS13A)



六角ニップル(SCS14A)



径違い六角ニップル(SCS13A)



径違い六角ニップル(SCS13A)



製品記号	PH			PHM		PRH (1)			PRH (2)		
呼び径	接続径	箱入数	接続径	箱入数	呼び径	接続径	箱入数	呼び径	接続径	箱入数	
1/8 <sup>B</sup> 6 <sup>A</sup>	R1/8	90	R1/8	90							
1/4 8	R1/4	60	R1/4	60	1/4x1/8	R1/4xR1/8	80				
3/8 10	R3/8	50	R3/8	50	3/8x1/4	R3/8xR1/4	50	3/8x1/8	R3/8xR1/8	50	
1/2 15	R1/2	30	R1/2	30	1/2x3/8	R1/2xR3/8	30	1/2x1/4	R1/2xR1/4	30	
3/4 20	R3/4	30	R3/4	30	3/4x1/2	R3/4xR1/2	20	3/4x3/8	R3/4xR3/8	20	
1 25	R1	20	R1	20	1x3/4	R1xR3/4	20	1x1/2	R1xR1/2	20	
1 1/4 32	R1 1/4	10	R1 1/4	10	1 1/4x1	R1 1/4xR1	15	1 1/4x3/4	R1 1/4xR3/4	15	
1 1/2 40	R1 1/2	10	R1 1/2	10	1 1/2x1 1/4	R1 1/2xR1 1/4	10	1 1/2x1	R1 1/2xR1	10	
2 50	R2	8	R2	8	2x1 1/2	R2xR1 1/2	8	2x1 1/4	R2xR1 1/4	8	
2 1/2 65	R2 1/2	6									
3 80	R3	5									
4 100	R4	3									
ボデー 接続形状	SCS13A:ロストワックス ねじ込み-JIS B0203			SCS14A:ロストワックス ねじ込み-JIS B0203		SCS13A:ロストワックス ねじ込み-JIS B0203			SCS13A:ロストワックス ねじ込み-JIS B0203		
最高許容圧力	・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa ・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水: 1.4MPa ・-29℃~+120℃:2.0MPa			・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa ・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水: 1.4MPa ・-29℃~+120℃:2.0MPa		・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa ・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水: 1.4MPa ・-29℃~+120℃:2.0MPa			・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa ・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水: 1.4MPa ・-29℃~+120℃:2.0MPa		
●備考	RoHS指令相当品			RoHS指令相当品		RoHS指令相当品			RoHS指令相当品		

ステンレス鋼  
ねじ込み継手

六角ホースニップル(SCS13A)



ユニオン(SCS13A)



ユニオン(SCS14A)




ソケット(SUS304)




製品記号	PW		PU		PUM		PS	
呼び径	接続径	箱入数	接続径	箱入数	接続径	箱入数	接続径	箱入数
1/8 <sup>B</sup> 6 <sup>A</sup>			Rc1/8	30	Rc1/8	30	Rp1/8	90
1/4 8	8mmxR1/4	50	Rc1/4	30	Rc1/4	30	Rp1/4	80
3/8 10	10.5mmxR3/8	40	Rc3/8	30	Rc3/8	30	Rp3/8	60
1/2 15	14mmxR1/2	25	Rc1/2	20	Rc1/2	20	Rp1/2	60
3/4 20	20.5mmxR3/4	20	Rc3/4	20	Rc3/4	20	Rp3/4	60
1 25	27mmxR1	20	Rc1	15	Rc1	15	Rp1	50
1 1/4 32	33.5mmxR1 1/4	15	Rc1 1/4	10	Rc1 1/4	10	Rp1 1/4	50
1 1/2 40	40mmxR1 1/2	10	Rc1 1/2	10	Rc1 1/2	10	Rp1 1/2	50
2 50	53mmxR2	5	Rc2	10	Rc2	10	Rp2	40
2 1/2 65			Rc2 1/2	5	Rc2 1/2	5	Rp2 1/2	24
3 80			Rc3	4	Rc3	4	Rp3	20
4 100			Rc4	4	Rc4	4	Rp4	10
ボデー ガスケット	SCS13A:ロストワックス		SCS13A:ロストワックス(1/8 <sup>B</sup> ~2 <sup>B</sup> )		SCS14A:ロストワックス(1/8 <sup>B</sup> ~2 <sup>B</sup> )		SUS304	
接続形状	ねじ込み-JIS B0203		非石棉シート ねじ込み-JIS B0203		非石棉シート ねじ込み-JIS B0203		ねじ込み-JIS B0203	
最高許容圧力	・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa ・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水: 1.4MPa ・-29℃~+120℃:2.0MPa		圧力-温度基準:SUS44		圧力-温度基準:SUS44		・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa ・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水: 1.4MPa ・-29℃~+120℃:2.0MPa	
●備考	RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		RoHS指令相当品	

異径サイズの読み方

径違いステンレス継手

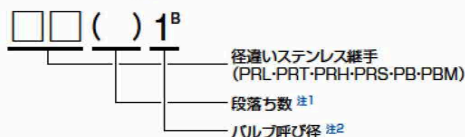

注1: 段落数について... ( )内の数字は、呼び径に対する段落数を表しています。

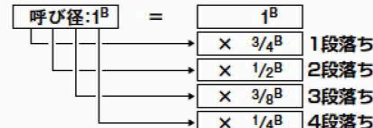

注2: バルブ呼び径について... 呼び径(大きい口径)を製品記号の後に付けてください。