


オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSSM, PCSS

All Stainless Push Off Clamp Levers PCSSM, PCSS

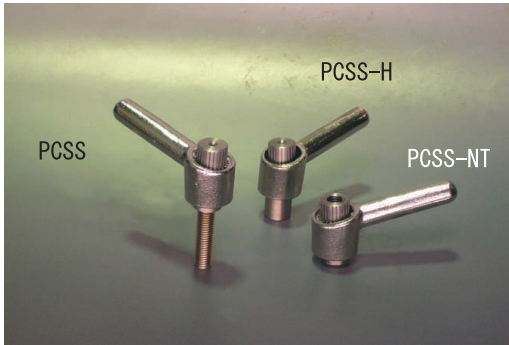

位置決め固定をする時に使用するオールステンレス仕様のレバーです。レバーを下へ押す事でレバー内側のセレーション（歯切り部）が外れ、レバーがフリーになりますので、誤動作防止をすることができます。レバーの回し半径が違う5種類の中から、適度な荷重でご使用できる製品を選定して下さい。



- おねじの場合 $\frac{\text{PCSS-6} \times 30}{\text{品番} \quad \text{L}}$
- おねじHタイプの場合 $\frac{\text{PCSS-5H} \times 30}{\text{品番} \quad \text{L}}$
- めねじ貫通穴の場合 $\frac{\text{PCSS-16NT}}{\text{品番}}$
- めねじ貫通穴Hタイプの場合 $\frac{\text{PCSSM-4HNT}}{\text{品番}}$

品番	L	
PCSSM- 4	10 15 20 25 30 40 50	
PCSSM- 4H		
PCSSM- 5		
PCSSM- 5H		
PCSSM- 6		
PCSSM- 6H		
PCSS- 4		
PCSS- 4H		
PCSS- 5		
PCSS- 5H		
PCSS- 6		
PCSS- 6H		
PCSS- 8		15 20 25 30 40 50 60
PCSS- 8H		
PCSS-10		20 25 30 40 50 60 80
PCSS-10H		
PCSS-12	25 30 40 50 60 80	
PCSS-12H		
PCSS-16	30 40 50 60 80	
PCSS-16H		

品番	品番
PCSSM- 4	PCSSM- 4 NT
PCSSM- 4H	PCSSM- 4HNT
PCSSM- 5	PCSSM- 5 NT
PCSSM- 5H	PCSSM- 5HNT
PCSSM- 6	PCSSM- 6 NT
PCSSM- 6H	PCSSM- 6HNT
PCSS- 4	PCSS- 4 NT
PCSS- 4H	PCSS- 4HNT
PCSS- 5	PCSS- 5 NT
PCSS- 5H	PCSS- 5HNT
PCSS- 6	PCSS- 6 NT
PCSS- 6H	PCSS- 6HNT
PCSS- 8	PCSS- 8 NT
PCSS- 8H	PCSS- 8HNT
PCSS-10	PCSS-10 NT
PCSS-10H	PCSS-10HNT
PCSS-12	PCSS-12 NT
PCSS-12H	PCSS-12HNT
PCSS-16	PCSS-16 NT
PCSS-16H	PCSS-16HNT