

クランプレバー インチネジ KRIN


Clamp Levers Inch screw KRIN

クランプレバー ミリ左ネジ KRL

Clamp Levers The Left screw KRL


RoHS指令適合品

位置決め固定をする時に使用するレバーです。
レバーを上を持ち上げる事でレバー内側のセレーション（歯切り部）が外れ、レバーがフリーになりますので、常に操作しやすい位置へレバーを移動させることで、よりスムーズな締付け操作が可能になります。
レバーの回し半径が違う5種類の中から、適度な荷重でご使用できる製品を選定して下さい。

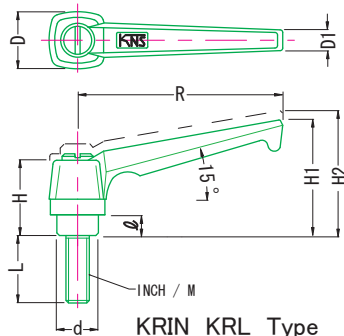


操作方法


① 歯止めがはずれるまで、レバーを上を持ち上げて下さい。（内蔵スプリングが圧縮されます。）
Lift the handle

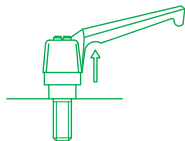

② レバーを持ち上げた状態で、お望みの位置に回して下さい。
Turn the lifted handle

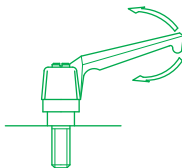

③ お望みの位置でレバーを放します。スプリングの力で戻り、歯止め装置が再びロックされます。
The handle is released

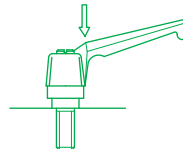

| | | |
|----|----------------|----------------------------------------------|
| 材表 | レバー lever | : 亜鉛ダイキャスト・静電粉体塗装 Die-cast zinc Painted |
| | ボルト bolt | : 鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜 Steel Black oxide finish |
| | 止めネジ end screw | : 鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜 Steel Black oxide finish |
| | バネ spring | : 鋼線SW-C Steel wire |

技術資料 P.264参照

| 品番 | L | カラー |
|------------|----------------|----------------------------------------------------|
| KRIN- 1/4 | 10 15 20 25 30 | B(ブラック) O(オレンジ) R(レッド) S(シルバー) Y(イエロー) |
| KRIN- 5/16 | 15 20 25 30 40 | |
| KRIN- 3/8 | 20 25 30 40 50 | |

Unit : mm

| 品番 | R | INCH | H1 | H2 | H | φ | D | d | D1 | 歯数 | (g) |
|----------|----|------|----|------|------|------|------|----|------|----|---------|
| KR- 1/4 | 40 | 1/4 | 31 | 33.2 | 23.3 | 5.0 | 14.0 | 10 | 7.5 | 16 | 28~ 35 |
| KR- 5/16 | 65 | 5/16 | 41 | 43.7 | 26.3 | 7.0 | 18.3 | 14 | 7.5 | 20 | 70~ 85 |
| KR- 3/8 | 80 | 3/8 | 49 | 53.3 | 33.2 | 10.0 | 22.0 | 16 | 10.0 | 22 | 115~150 |

| 品番 | L | カラー |
|--------|----------------|----------------------------------------------------|
| KRL- 6 | 10 15 20 25 30 | B(ブラック) O(オレンジ) R(レッド) S(シルバー) Y(イエロー) |
| KRL- 8 | 15 20 25 30 40 | |
| KRL-10 | 20 25 30 40 50 | |

Unit : mm

| 品番 | R | M | H1 | H2 | H | φ | D | d | D1 | 歯数 | (g) |
|--------|----|----|----|------|------|------|------|----|------|----|---------|
| KRL- 6 | 40 | 6 | 31 | 33.2 | 23.3 | 5.0 | 14.0 | 10 | 7.5 | 16 | 28~ 35 |
| KRL- 8 | 65 | 8 | 41 | 43.7 | 26.3 | 7.0 | 18.3 | 14 | 7.5 | 20 | 70~ 85 |
| KRL-10 | 80 | 10 | 49 | 53.3 | 33.2 | 10.0 | 22.0 | 16 | 10.0 | 22 | 115~150 |

ご注文の際は、品番とLおよびカラーの指定をしてください。

ご注文の際は、品番とLおよびカラーの指定をしてください。

おねじの場合 KRIN-1/4-20-R
品番 L カラー

おねじの場合 KRL- 10-20-R
品番 L カラー