

タップドブラインドノブ BTK-L BTK-L-sus

Tapped Blind Knobs BTK-L, BTK-L-sus

RoHS指令適合品




BTK-L

材表 ノブ：黒色フェノール樹脂
Phenolic plastic Black
ネジ：鋼材SUM22L・三価クロメート
Steel Trivalent Chromate



BTK-L-sus

材 ノブ：黒色フェノール樹脂
Phenolic plastic Black
ネジ：ステンレスSUS304 Stainless

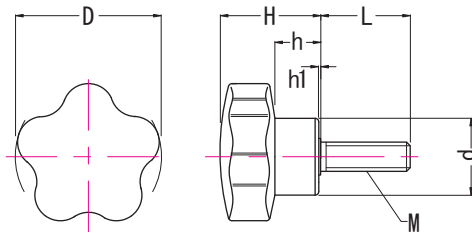

Unit : mm

品番	品番	D	M	L	d	H	h	h1	(g)
BTK-30 × 10	BTK-30 × 10 -sus	32	M 6 × P1.0	10	19	23	11	0.3	17
BTK-30 × 16	BTK-30 × 16 -sus			16					18
BTK-30 × 20	BTK-30 × 20 -sus			20					20
BTK-30 × 35	BTK-30 × 35 -sus			35					25
BTK-40 × 16				16					35
	BTK-40 × 20 -sus	40	M 8 × P1.25	20	21	27	12		36
BTK-40 × 25	BTK-40 × 25 -sus			25					38
	BTK-40 × 30 -sus			30					39
BTK-40 × 35	BTK-40 × 35 -sus			35					40
BTK-40 × 45	BTK-40 × 45 -sus			45					43
BTK-50 × 20	BTK-50 × 20 -sus	50	M10 × P1.5	20	25	33	14		63
BTK-50 × 30	BTK-50 × 30 -sus			30					66
BTK-50 × 40	BTK-50 × 40 -sus			40					70
BTK-50 × 50	BTK-50 × 50 -sus			50					73
BTK-60 × 20				20					87
BTK-60 × 30		30	92						
BTK-60 × 40		40	98						
BTK-60 × 50		50	101						
BTK-60 × 25-B		60	M12 × P1.75	25	27	37	17	105	
BTK-60 × 30-B	BTK-60 × 30-B-sus			30				110	
BTK-60 × 40-B	BTK-60 × 40-B-sus			40				118	
BTK-60 × 50-B	BTK-60 × 50-B-sus			50				128	

注意事項 使用温度 max110°C min-20°C