


タップドノブ TLK

Tapped Knobs TLK

RoHS指令適合品



TLK

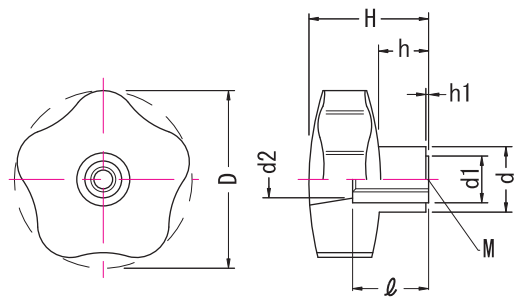

- 材 ノブ : 黒色フェノール樹脂
Phenolic plastic Black
- ネジ : 黄銅C3604B brass

Unit : mm

品番	D	M	ℓ	d	d1	d2	H	h	h1	(g)
TLK-40-A	40	M 6×P1.0	18	21	14	13	28	13	1.5	42
TLK-40		M 8×P1.25								38
TLK-50	50	M10×P1.5	22	25	16	34	15	62		
TLK-60	60	M12×P1.75	26	27	17	15	38	18		90
TLK-70	70		30	17	17	45	21	125		
TLK-85	85	M16×P2.0	35	35	24	18	56	32	2.0	210

注意事項 使用温度 max110°C min-20°C