


シックスロブノブ PSK, PSK-N, PSK-PA

Six Lobe Knobs PSK-N, PSK-PA

RoHS指令適合品

フェノール樹脂製のノブです。耐水性・耐薬品性に優れています。

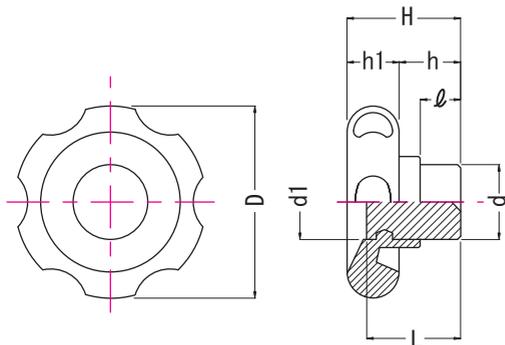

材表 ノブ knob : PSK-N 黒色フェノール樹脂 Phenolic plastic Black
 PSK-PA ポリアミド（ガラス繊維強化） Polyamide plastic Black

ボス boss : 鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜 Steel Black oxide finish

Unit : mm

品番	D	d	d1	H	h	h1	L	φ	(g)
PSK-100	99	36	34	44	24	20	34	14	405

注意事項 使用温度 max110°C min-20°C

注意：この製品は在庫が無くなり次第、廃盤になります。

Unit : mm

品番	D	d	d1	H	h	h1	L	φ	(g)
PSK- 50 N	51	20	18	29	17	13	20	10	67
PSK- 60 N	61	20	18	32	16	16		10	87
PSK- 80 N	82	24	20	40	21	19	23	12	160

注意事項 使用温度 max110°C min-20°C

注意：この製品は在庫が無くなり次第、廃盤になります。

Unit : mm

品番	D	d	d1	H	h	h1	L	φ	(g)
PSK- 50 PA	50	20	18	29	16	13	21	10	72
PSK- 60 PA	61	25	24	30	14	16	23	11	126
PSK- 70 PA	70	30	29	33	15	18	25	12	190
PSK- 80 PA	80	35	34	40	21	19	30	15	300

注意事項 使用温度 max110°C min-20°C

ポリアミド製は高温又は多湿の条件下での御使用は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。