

ロングナールドノブ LKK, LKF

Long Knurled Knobs LKK, LKF

RoHS指令適合品




LKK



LKF

材表 ノブ knob : 黒色フェノール樹脂
Phenolic plastic Black
ネジ screw : 鋼材SUM22L・三価クロメート
Steel Trivalent Chromate

材 ノブ knob : 黒色フェノール樹脂
Phenolic plastic Black
ネジ screw : 黄銅C3604B brass

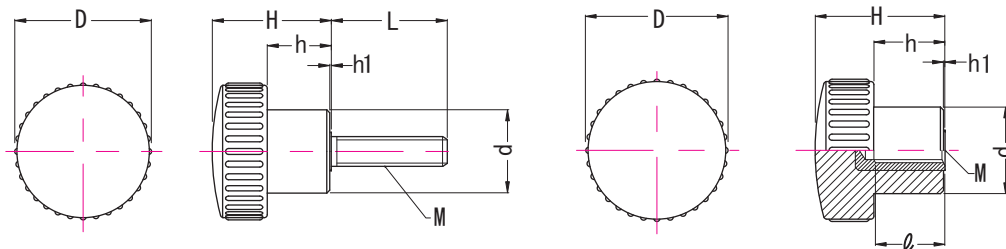

Unit : mm

品番	D	M	L	d	H	h	h1	(g)
LKK-20×16	21	M 6×P1.0	16	13	25	12		13
LKK-25×20	26	M 8×P1.25	20	16	28	15	0.3	25
LKK-30×25	31		25	19	32	17	38	

Unit : mm

品番	D	M	ℓ	d	H	h	h1	(g)
LKF-20	21	M 6×P1.0	16	13	25	12		11
LKF-25	26	M 8×P1.25	20	16	28	15	0.3	19
LKF-30	31	M10×P1.5	17	19	32	17		29

注意事項 使用温度 max110°C min-20°C