


# クイックスターノブ QSK

## Quick Star Knobs QSK

RoHS指令適合品

ボスセンター穴へネジを傾けて挿入後、ネジを垂直にしながらねじ込みます。全ネジを締めこむ時間の短縮を可能にしたプラスチック製のノブです。

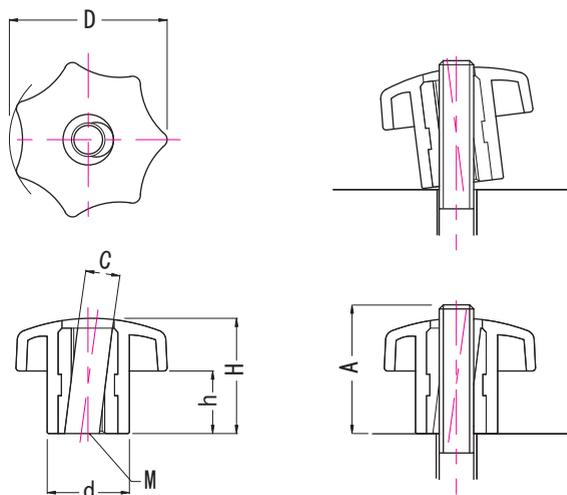

材 ノブ knob : 艶消し黒色ナイロン樹脂PA6 (ガラス繊維強化)

Glass-fiber Nylon resin

ネジ screw : 鋼材SUM22L・三価クロメート

Steel Trivalent Chromate

Unit : mm

品番	M	D	H	d	h	C	A	(g)
QSK-40	M 8×P1.25	40	26	16	13	8.4	A≥24	31
QSK-50	M10×P1.0	50	34	20	17	10.5	A≥30	61
QSK-63	M12×P1.75	63	42	26	21	13.0	A≥37	130

注意事項 使用温度 max80°C min-20°C