

エンプラノブ PK, PK-sus

Engineering Plastic Knobs PK, PK-sus

RoHS指令適合品

ボスセンターにセンター穴・リーマー穴・タップ穴を加工していますので、いずれかより選定して下さい。ネジがステンレスになっていて防錆効果が高い、ノブもご用意しています。




PK



PK-sus

材表 ノブ knob : 黒色ナイロン樹脂PA6 Nylon resin Black
 ネジ screw : 鋼材SUM22・黒色三価クロメート Steel Black Trivalent Chromate
 ネジ screw : ステンレスSUS303 Stainless steel

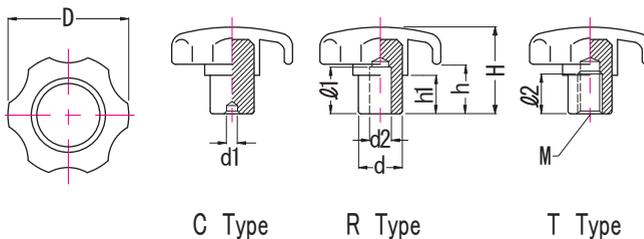

C Type

R Type

T Type

センター穴タイプ

Unit : mm

品番	品番	D	d1	d	H	h	h1	(g)
PK-40-C	PK-40-C-sus	40	5	14	25	13	11	33
PK-50-C	PK-50-C-sus	50		17	32	17	15	60
PK-63-C	PK-63-C-sus	63		21	40	21	20	105
PK-80-C	PK-80-C-sus	80		25	50	25	24	210

リーマー穴タイプ

Unit : mm

品番	品番	D	d2	∅1	d	H	h	h1	(g)
PK-40-R	PK-40-R-sus	40	8	16	14	25	13	11	24
PK-50-R	PK-50-R-sus	50	10	19	17	32	17	15	47
PK-63-R	PK-63-R-sus	63	12	23	21	40	21	20	90
PK-80-R	PK-80-R-sus	80	16	28	25	50	25	24	160

タップ穴タイプ

Unit : mm

品番	品番	D	M	∅2	d	H	h	h1	(g)
PK-40-T	PK-40-T-sus	40	M 8×P1.25	12	14	25	13	11	26
PK-50-T	PK-50-T-sus	50	M10×P1.5	16	17	32	17	15	50
PK-63-T	PK-63-T-sus	63	M12×P1.75	20	21	40	21	20	100
PK-80-T	PK-80-T-sus	80	M16×P2.0	24	25	50	25	24	175

注意事項 使用温度 max80℃ min-20℃