

フルートノブ FTK, FTK-A-sus


Fluts Knobs FTK, FTK-A-sus

RoHS指令適合品



FTK **材表** ノブ knob : 艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP Polypropylene plastic Black
ネジ screw : 鋼材SUM22・黒色三価クロメート Steel Trivalent Chromate

FTK-A-sus **材表** ノブ knob : 艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP Polypropylene plastic Black
ネジ screw : ステンレスSUS303 Stainless steel

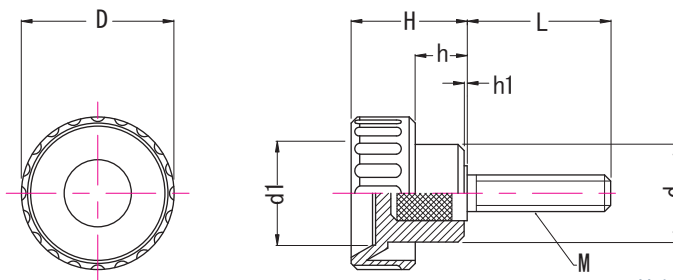

Unit : mm

品番	品番	D	M	L	d	d1	H	h	h1	(g)
FTK-16×10		16	M 5×P0.8	10	11	9	13	5	0.3	3
FTK-16×16				16						6
FTK-20A×10-sus				10						6
	FTK-20A×16-sus	16	7							
FTK-20×10		20	M 6×P1.0	10	12	11	16	6	0.3	6
FTK-20×16				16						8
FTK-20×25				25						11
	FTK-25A×16-sus	16	14							
	FTK-25A×20-sus	20	15							
	FTK-25A×30-sus	30	19							
FTK-25×16		25		16					0.3	14
FTK-25×25				25						17
				FTK-32A×16-sus						16
	FTK-32A×20-sus	20	23							
	FTK-32A×30-sus	30	28							
FTK-32×20		32	M 8×P1.25	20	17	21	22	9	0.3	23
FTK-32×30				30						28
FTK-32×40				40						34

使用温度 max80°C min-20°C