


ステンレス製クロスノブ CK-sus, CK-L-sus


Stainless Cross Knobs CK-sus, CK-L-sus

RoHS指令適合品

ロストワックスにて製造をしたステンレス製クロスノブです。
表面をバフで鏡面処理に致しました。雑菌が付き難く、腐食の心配がない為、
食品機械機器・医療用機器に最適な部品です。

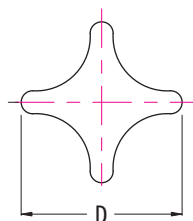

- 材 ステンレスSCS13 (SUS304相当)
- 表 バフ研磨 (鏡面仕上げ)

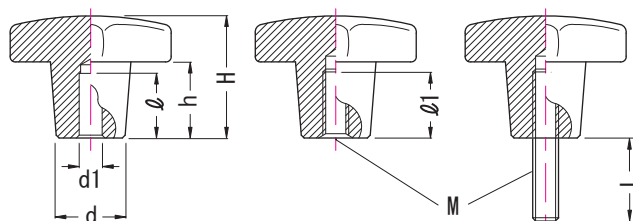

R Type

T Type

L Type

リーマー穴タイプ

| 品番 | D | d1 | ∅ | d | H | h | Unit : mm (g) |
|-------------|----|----|----|----|----|----|------------------|
| CK-32-R-sus | 32 | 6 | 12 | 11 | 21 | 11 | 40 |
| CK-40-R-sus | 40 | 8 | 15 | 13 | 26 | 14 | 60 |
| CK-50-R-sus | 50 | 10 | 15 | 17 | 34 | 17 | 80 |
| CK-63-R-sus | 63 | 12 | 22 | 19 | 42 | 24 | 220 |

タップ穴タイプ

| 品番 | D | M | ∅1 | d | H | h | Unit : mm (g) |
|-------------|----|-----------|----|----|----|----|------------------|
| CK-32-T-sus | 32 | M 6×P1.0 | 12 | 11 | 21 | 11 | 40 |
| CK-40-T-sus | 40 | M 8×P1.25 | 15 | 13 | 26 | 14 | 60 |
| CK-50-T-sus | 50 | M10×P1.5 | 15 | 17 | 34 | 17 | 80 |
| CK-63-T-sus | 63 | M12×P1.75 | 22 | 19 | 42 | 24 | 220 |

オネジタイプ

| 品番 | D | M | L | d | H | h | Unit : mm (g) |
|-------------|----|-----------|----------------|----|----|----|------------------|
| CK-32×L-sus | 32 | M 6×P1.0 | 15, 20, 30 | 11 | 21 | 11 | 38~ 44 |
| CK-40×L-sus | 40 | M 8×P1.25 | 20, 30, 40, 50 | 13 | 26 | 14 | 70~ 76 |
| CK-50×L-sus | 50 | M10×P1.5 | 25, 30, 40, 50 | 17 | 34 | 17 | 125~133 |
| CK-63×L-sus | 63 | M12×P1.75 | 25, 30, 40, 50 | 19 | 42 | 24 | 224~242 |

ノブ