
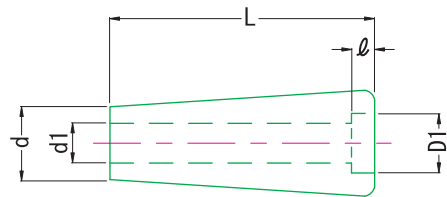


# エンブラ握り EG

Engineering Plastic Grips EG

RoHS指令適合品

貫通穴タイプのエンブラ握りです。

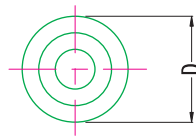

材 黒色ナイロン樹脂PA6 Nylon plastic Black

Unit : mm

品番	D	d1	L	D1	ℓ	d	(g)
EG-20	20	8	57.5	12.0	6	13	10
EG-25	25	10	70.0	15.5		16	15
EG-32	32	12	88.0	18.5	10	22	40
EG-36	31	16	100.0	20.0	12	25	66

注意事項 使用温度 max80°C min-20°C

グリップ