

スタンドスパンナー ST-R

Stand Spanners ST-R

RoHS指令適合品


テンションの支持台です。セレーションのボルトを緩めれば最適な位置へ調整可能なタイプです。軸高の違う2種類のスタンドスパンナーがあり、アイドラーボルトの長さも2種類用意しています。



ST-R



ST-R + ID + SPB

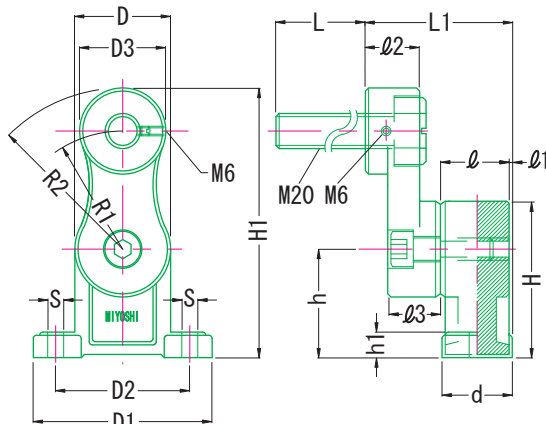

- 材表** ボディー body : ダクタイル鑄鉄FCD450・黒色チヂミ塗装 Cast iron Painted black
- 取付ボルト・ワッシャー bolt washer : スチール・三価クロメート Steel Trivalent Chromate
- アイドラーボルト idler bolt : SCM435・黒色四三酸化鉄皮膜 Steel Black oxide finish

品番	D	D1	D2	D3	d	H1	H	h	h1	L	L1	φ	φ1	φ2	φ3	R1	R2	S	Unit : mm (g)
ST-50-R										-									1,885
ST-50-R-90						127	75	50		70									2,215
ST-50-R-130	52	113	90	43	40				17	110	74	35	4	27	25	55	80	11	2,285
ST-75-R										-									2,085
ST-75-R-90						152	100	75		70									2,415
ST-75-R-130										110									2,485

本体のみの場合 ST-50-R
品番

アイドラーボルト詳細 P.182参照

アイドラーボルト付の場合 ST-75-R-90
品番 アイドラーボルト