

# フラットスパンナー FLR

Flat Spanners FLR

RoHS指令適合品


テンションの支持台です。セレーションのボルトを緩めれば最適な位置へ調整可能なタイプです。アイドラーボルトの長さも2種類用意しています。



FLR



FLR + ID + SPB

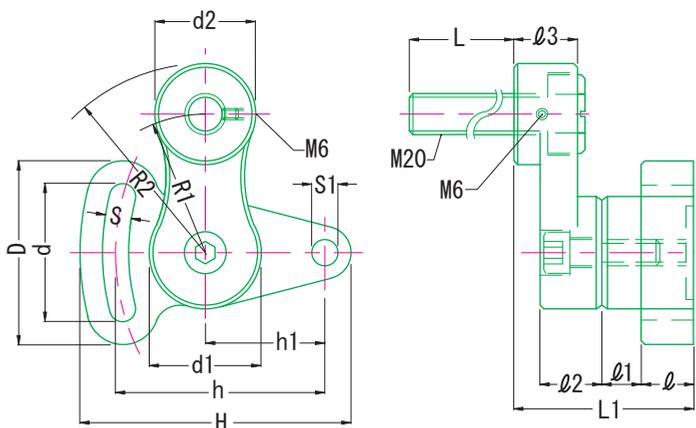

- 材表** ボディー body : ダクタイル鑄鉄FCD450・黒色チヂミ塗装 Cast iron Painted black  
 取付ボルト・ワッシャー bolt washer : スチール・三価クロメート Steel Trivalent Chromate  
 アイドラーボルト idler bolt : SCM435・黒色四三酸化鉄皮膜 Steel Black oxide finish

Unit : mm

品番	D	d	d1	d2	H	h	h1	L	L1	l	l1	l2	l3	R1	R2	S	S1	(g)
FLR								-										1,660
FLR-90	68	51	52	43	115	87	43.5	70	66	17	13	25	27	55	80	11	11	1,990
FLR-130								110										2,060

本体のみの場合 FLR  
品番

アイドラーボルト詳細 P.182参照

アイドラーボルト付の場合 FLR-90  
品番 アイドラーボルト