

ボールプランジャー (ステン軽荷重用)


Ball Plungers BPS-L, BPS-H

BPS-L

BPS-H

オールステンタイプボールプランジャーです。
防錆に優れている為、食品機械・屋外設置の機械には最適です。

RoHS指令適合品

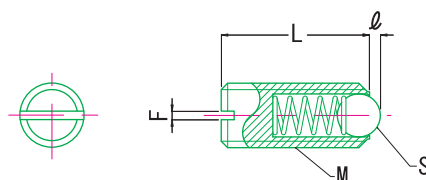

BPS-L BPS-H

材表 ボディー body : ステンレスSUS303 Stainless steel
ボール ball : ステンレスSUS440C・硬度54~60HRC Stainless steel
バネ spring : ステンレス鋼線SUS631J Stainless steel

Unit: mm

品番	M	L	ℓ	S	F	min./max. (N)	(g)	品番
BPS- 3-L	M 3×P0.5	7	0.5	1.5	0.4	3.0/ 4.5	0.3	-
BPS- 4-L	M 4×P0.7	9	0.8	2.5	0.6	8.5/ 14.0	0.6	BB- 4
BPS- 5-L	M 5×P0.8	12	0.9	3.0	0.8	8.0/ 14.0	0.9	BB- 5
BPS- 6-L	M 6×P1.0	14	1.0	3.5	1.0	11.0/ 18.0	1.5	BB- 6
BPS- 8-L	M 8×P1.25	16	1.5	5.0	1.2	18.0/ 31.0	3.5	BB- 8
BPS-10-L	M10×P1.5	19	2.0	6.0	1.5	24.0/ 45.0	7.0	BB-10
BPS-12-L	M12×P1.75	22	2.5	8.0	2.0	26.0/ 49.0	10.0	BB-12
BPS-16-L	M16×P2.0	24	3.5	10.0	2.0	41.0/ 86.0	24.0	BB-16
BPS-20-L	M20×P2.5	30	4.5	12.0	2.5	56.0/111.0	43.0	-
BPS-24-L	M24×P3.0	34	5.5	15.0	2.5	81.0/151.0	70.0	-

Unit: mm

品番	M	F	L	ℓ	S	min./max. (N)	(g)	品番
BPS- 5-H	M 5×P0.8	0.8	12	0.9	3.0	15.0/ 22.0	0.9	BB- 5
BPS- 6-H	M 6×P1.0	1.0	14	1.0	3.5	19.0/ 28.0	1.5	BB- 6
BPS- 8-H	M 8×P1.25	1.2	16	1.5	5.0	36.0/ 62.0	3.5	BB- 8
BPS-10-H	M10×P1.5	1.5	19	2.0	6.0	57.0/104.0	7.0	BB-10
BPS-12-H	M12×P1.75	2.0	22	2.5	8.0	61.0/110.0	10.0	BB-12
BPS-16-H	M16×P2.0	2.0	24	3.5	10.0	68.0/142.0	24.0	BB-16
BPS-20-H	M20×P2.5	2.5	30	4.5	12.0	84.0/166.0	43.0	-
BPS-24-H	M24×P3.0	2.5	34	5.5	15.0	127.0/237.0	70.0	-

適用ボールボタン [詳細 P.195参照](#)