

ショートストロークプランジャー SPS SPS-D

Short Stroke Plungers SPS,SPS-D

オールステンレスタイプのショートストロークプランジャーです。
防錆に優れている為、食品機械・屋外設置の機械には最適です。

RoHS指令適合品




SPS



SPS-D

- 材 ボディー body : ステンレスSUS303
Stainless steel
ピン pin : ステンレスSUS303・窒化処理
Stainless steel
バネ spring : ステンレスSUS631J
Stainless steel
六角穴付ネジ部 screw : ステンレスSUS303
Stainless steel

- 材 ボディー body : ステンレスSUS303
Stainless steel
ピン pin : 白色ポリアセタール樹脂POM
Polyacetal plastic
バネ spring : ステンレスSUS631J
Stainless steel
六角穴付ネジ部 screw : ステンレスSUS303
STAINLESS STEEL

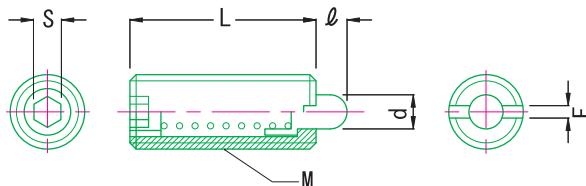

Unit : mm

品番	M	L	d	φ	S	F	min./max. (N)	(g)
SPS- 4	M 4×P0.7	15	1.5	1.5	1.3	0.6	4.5/ 16.0	0.8
SPS- 5	M 5×P0.8	18	2.4	2.3	1.5	1.2	6.0/ 19.0	1.3
SPS- 6	M 6×P1.0	20	2.7	2.5	2.0	1.3		2.5
SPS- 8	M 8×P1.25	22	3.5	3.0	2.5	1.5	10.0/ 39.0	6.0
SPS-10	M10×P1.5		4.0		3.0			9.0
SPS-12	M12×P1.75	28	6.0	4.0	4.0	2.7	12.0/ 53.0	16.0
SPS-16	M16×P2.0	32	7.5	5.0	5.0	3.2	45.0/100.0	35.0

Unit : mm

品番	M	L	d	φ	S	F	min./max. (N)	(g)
SPS- 4-D	M 4×P0.7	15	1.5	1.5	1.3	0.6	4.5/ 16.0	0.8
SPS- 5-D	M 5×P0.8	18	2.4	2.3	1.5	1.2	6.0/ 19.0	1.3
SPS- 6-D	M 6×P1.0	20	2.7	2.5	2.0	1.3		2.5
SPS- 8-D	M 8×P1.25	22	3.5	3.0	2.5	1.5	10.0/ 39.0	6.0
SPS-10-D	M10×P1.5		4.0		3.0			9.0
SPS-12-D	M12×P1.75	28	6.0	4.0	4.0	2.7	12.0/ 53.0	16.0
SPS-16-D	M16×P2.0	32	7.5	5.0	5.0	3.2	45.0/100.0	35.0