

インデックスプランジャー IP-3, IP-4

Indexing Plungers IP-3, IP-4





ノブなしタイプのインデックスプランジャーです。



IP-3



IP-4

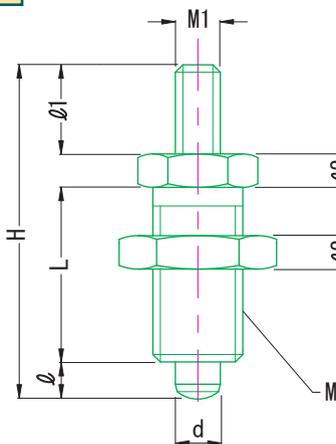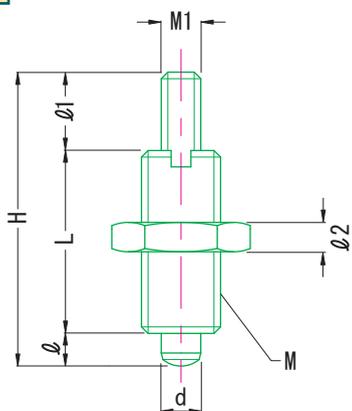

- 材表** ネジ screw : 鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜 Steel Black oxide finish
 ピン pin : 鋼材S45C Steel
 バネ spring : 鋼線SWPB Steel
 ロックナット nat : 鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜 Steel Black oxide finish

注 ロックナットは、含まれております。

Unit : mm

| 品番 | M | d | ℓ | H | L | M1 | ℓ1 | ℓ2 | min./max. (N) | (g) |
|---------|----------|----|----|----|----|----------|----|-----|---------------|-----|
| IP-3-10 | M10×P1.0 | 5 | 5 | 33 | 22 | M5×P0.8 | 6 | 6 | 6.9/17.6 | 21 |
| IP-3-12 | M12×P1.5 | 6 | 6 | 42 | 26 | M6×P1.0 | 10 | 7 | 4.9/13.7 | 37 |
| IP-3-16 | M16×P1.5 | 8 | 8 | 54 | 34 | M8×P1.25 | 12 | 10 | 8.8/29.4 | 79 |
| IP-3-20 | M20×P1.5 | 10 | 10 | 63 | 41 | | | 9.4 | 36.3/61.7 | 121 |

Unit : mm

| 品番 | M | d | ℓ | H | L | M1 | ℓ1 | ℓ2 | min./max. (N) | (g) |
|---------|----------|---|---|----|----|----------|----|----|---------------|-----|
| IP-4-10 | M10×P1.0 | 5 | 5 | 33 | 17 | M5×P0.8 | 6 | 6 | 6.9/16.7 | 22 |
| IP-4-12 | M12×P1.5 | 6 | 6 | 42 | 20 | M6×P1.0 | 10 | 7 | 4.9/13.7 | 35 |
| IP-4-16 | M16×P1.5 | 8 | 8 | 54 | 26 | M8×P1.25 | 12 | 10 | 10.8/34.3 | 72 |

インデックス
プランジャー