


インデックスプランジャー IP-6

Indexing Plungers IP-6

RoHS指令適合品

ノブ部にティーハンドルを接着したタイプのインデックスプランジャーです。

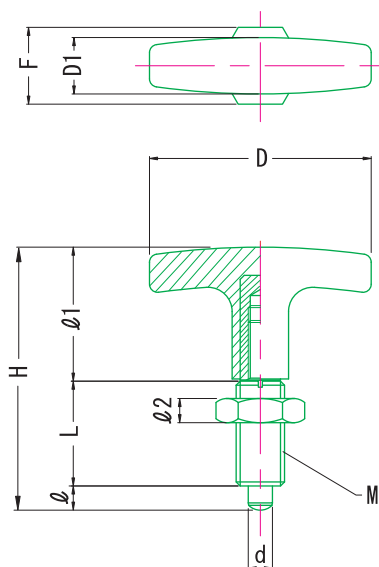

- 材表 ティーハンドル T handle : 艶消し黒色ナイロン樹脂PA6 (ガラス繊維強化)
Glass-fiber Nylon plastic Black
- ネジ screw : 鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜 Steel Black oxide finish
- ピン pin : 鋼材S45C Steel
- バネ spring : 鋼線SWPB Steel
- ロックナット nut : 鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜 Steel Black oxide finish

注 ロックナットは、含まれております。

Unit : mm

品番	M	d	φ	D	D1	H	L	φ1	φ2	F	min./max. (N)	(g)
IP-6-12A	M12×P1.5	6	6	40	13	62	26	30	6	19	4.9/13.7	61
IP-6-12B	M12×P1.5	6	6	55	14	65	26	33	6	19	4.9/13.7	72
IP-6-16	M16×P1.5	8	8	67	16	79	34	37	8	24	8.8/29.4	133
IP-6-20	M20×P1.5	10	10	67	16	92	41	37	10	30	36.3/61.7	190

注意事項

使用温度 max80°C min-20°C