

ベアリングホルダーセット 止め輪タイプ 丸型

Bearing Holder Set Ring stopping method Type Circle style

ボールベアリングを止め輪で固定したタイプです。

RoHS指令適合品






BCRM

- H** 鋼材S45C
- H** 鉛フリー無電解ニッケルメッキ
Electroless Nickel plating
- B** ベアリング鋼 Steel



BCRS

- H** ステンレスSUS304
Stainless steel
- B** ステンレス製
Stainless steel

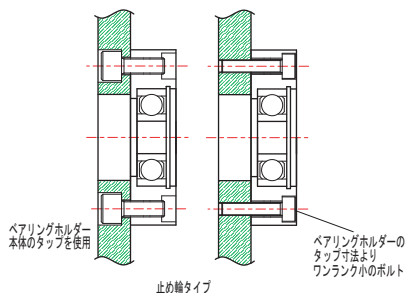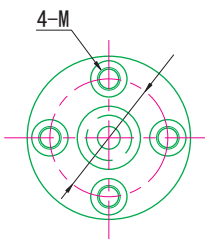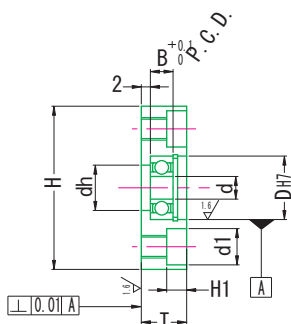

寸法表

Unit : mm

品番	ベアリング	品番	ベアリング	d	D(H7) 許容差	B	H	T	dh	P.C.D.	M(下孔)	d1	H1	(g)
BCRM	605ZZ			5	14	5	36	10	10	26	M 5 × P0.8 (4.3)	8.0	4.4	64
	625ZZ			5	16	5	38	10	12	28				75
	606ZZ			6	17	6	39	11	13	29				86
	626ZZ			6	19	6	41	11	15	31				93
	608ZZ			8	22	7	45	12	18	35				122
	628ZZ			8	24	8	47	13	20	37				147
	6900ZZ	BCRS	6900ZZ	10	22	6	45	11	19	35	M 6 × P1.0 (5.2)	9.5	5.4	109
	6000ZZ		6000ZZ	10	26	8	50	13	22	40				159
	6200ZZ		6200ZZ	10	30	9	54	14	24	44				202
	6901ZZ		6901ZZ	12	24	6	48	11	21	38				121
	6001ZZ		6001ZZ	12	28	8	52	13	24	42				172
	6201ZZ		6201ZZ	12	32	10	56	15	26	46				237
	6902ZZ		6902ZZ	15	28	7	57	12	25	45	M 8 × P1.25 (6.8)	11.0	6.5	186
	6002ZZ		6002ZZ	15	32	9	60	14	28	48				235
	6202ZZ		6202ZZ	15	35	11	64	17	29	52				330
	6904ZZ		6904ZZ	20	37	9	69	15	34	56				321
	6004ZZ		6004ZZ	20	42	12	77	18	36	64				474
	6204ZZ		6204ZZ	20	47	14	81	20	40	68				616
	6005ZZ		6005ZZ	25	47	12	88	18	41	72	M10 × P1.5 (8.5)	14.0	8.6	630
	6205ZZ		6205ZZ	25	52	15	94	22	45	78				898
	6006ZZ		6006ZZ	30	55	13	96	20	48	80				821
	6206ZZ		6206ZZ	30	62	16	104	23	55	88				1,129
	6007ZZ		6007ZZ	35	62	14	104	21	55	88				995
	6008ZZ		6008ZZ	40	68	15	114	23	60	96				1,310

ベアリングホルダーセット