

NSスライダ



仕様

●本体基本仕様


項目	形式	EWM5HSA・EWM5HLA	EWM5SSA・EWM5SLA
モータ		2相ステッピングモータ	
最大推力 ^{注1}	N	18~27	42~65
最大可搬質量 ^{注2}	kg	1 (水平)、0.4 (垂直)	2 (水平)、0.8 (垂直)
最高速度 ^{注3}	mm/s	120	50
最小作動時間	s	0.25 (st.20)、0.42 (st.40)	0.50 (st.20)、0.90 (st.40)
最低速度	mm/s	1	
繰返し位置決め精度	mm	±0.03	
使用温度範囲		0~40	
許容モーメント	My(ヨーイング) N・m	1	
	Mp(ピッチング) N・m	1	
	Mr(ローリング) N・m	1.5	
質量	kg	0.27 (st.20, ショートテーブルタイプ)、0.30 (st.20, ロングテーブルタイプ) 0.35 (st.40, ショートテーブルタイプ)、0.40 (st.40, ロングテーブルタイプ)	
適用コントローラ		EWHC-NH, EWHCP-NH	

注1：推力の詳細は⑤⑨ページのグラフを参照ください。

注2：電源OFF時の保持機能はありません。


注3：押付時の最高速度は10mm/sです。

許容モーメント

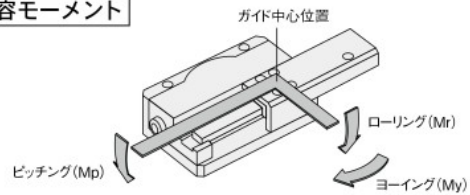

●コントローラ仕様は⑤④、⑤⑤ページをご覧ください。

注文記号

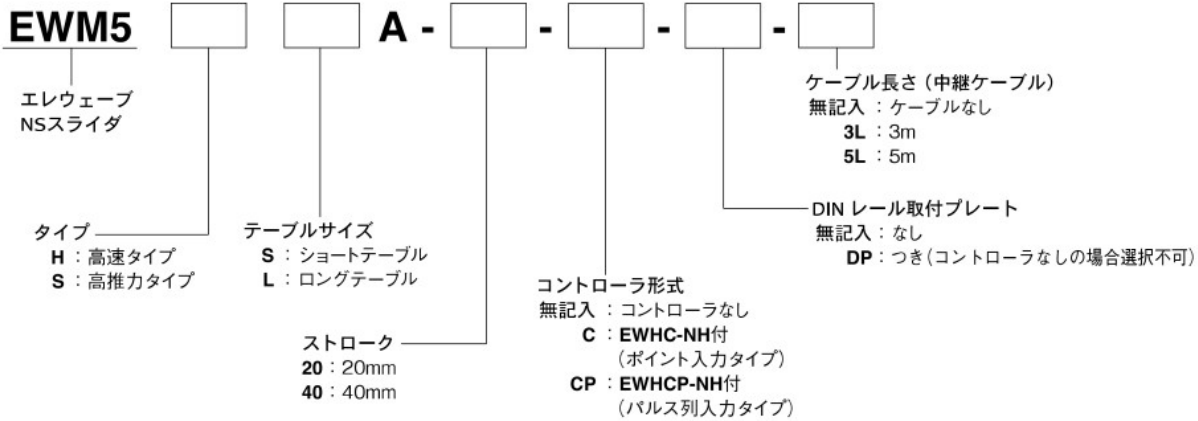

●アディショナルパーツ

ポイント入カタイプ
コントローラ

EWHC - NH - []



DIN レール取付プレート
無記入：なし
DP：つき

ケーブル
(中継ケーブル)

EWHKA - []



ケーブル長さ
3L：3m
5L：5m

パルス列入カタイプ
コントローラ

EWHCP - NH - []



DIN レール取付プレート
無記入：なし
DP：つき

ティーチング^注
ボックス

EWHTB



注：仕様、寸法図は⑤⑨ページをご覧ください。

DIN レール取付プレート

EW2DP

