



# 注文記号

## ●スタンダードタイプ

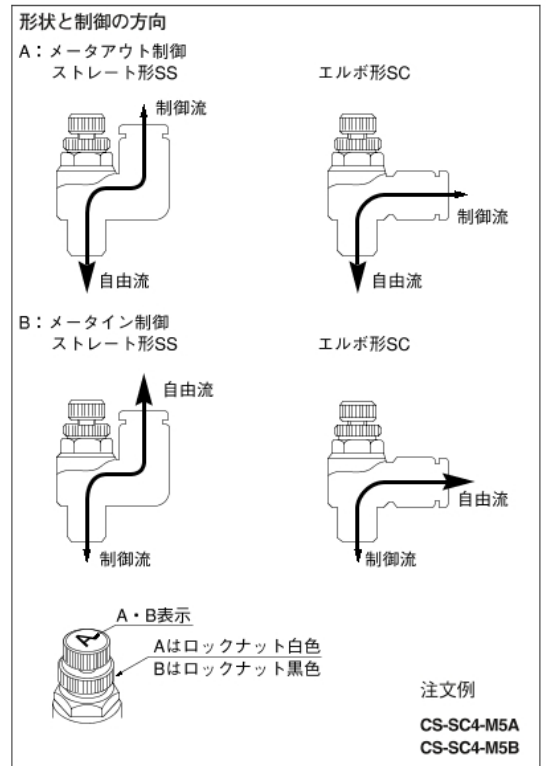

### ●SC エルボ

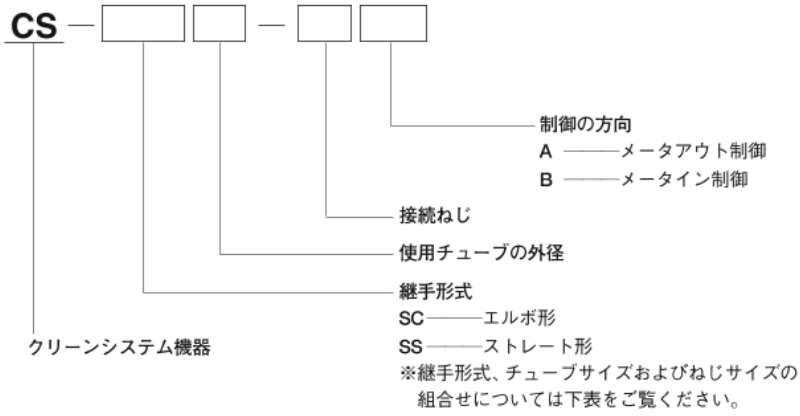

チューブサイズ	ねじサイズ				
	M5×0.8	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2
4	M5	01	—	—	—
6	M5	01	02	03	—
8	—	01	02	03	04
10	—	—	02	03	04
12	—	—	—	03	04

### ●SS ストレート



チューブサイズ	ねじサイズ				
	M5×0.8	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2
4	M5	01	—	—	—
6	M5	01	02	—	—
8	—	01	02	03	—
10	—	—	02	03	—
12	—	—	—	03	04

注：詳しい寸法については調質・補助・真空機器総合カタログをご覧ください。