


SXT

旧TF-2

Tee (F/M)
めすおすティー



Cd ≤ 75ppm

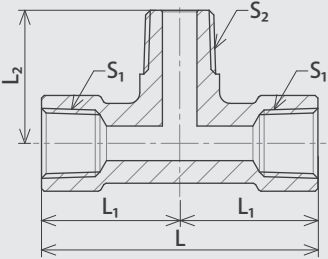

品番	旧品番	呼称 S ₁ × S ₂	対辺寸法	適用ねじ		寸法情報			
				S ₁ (Rc)	S ₂ (R)	L	L ₁	L ₂	最小穴径
SXT 81818	SK-1001	1/8 × 1/8	12	1/8	1/8	42.0	21.0	20.0	5.0
SXT 82828	SK-1002	1/4 × 1/4	16	1/4	1/4	52.0	26.0	25.0	6.5
SXT 83838	SK-1003	3/8 × 3/8	19	3/8	3/8	58.0	29.0	28.0	9.5
SXT 84848	SK-1004	1/2 × 1/2	24	1/2	1/2	70.0	35.0	34.0	12.0

ねじ込み式継手


SMT

旧TM

Tee (M)
おすティー



Cd ≤ 75ppm

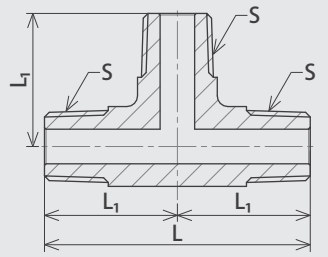

品番	旧品番	呼称 S	対辺寸法	適用ねじ S(R)	寸法情報		
					L	L ₁	最小穴径
SMT 81818	SK-20	1/8	12	1/8	40.0	20.0	5.0
SMT 82828	SK-21	1/4	16	1/4	50.0	25.0	6.5
SMT 83838	SK-22	3/8	19	3/8	56.0	28.0	9.5
SMT 84848	SK-23	1/2	24	1/2	68.0	34.0	12.0


SFT

旧TF

Tee (F)
めすティー



Cd ≤ 75ppm

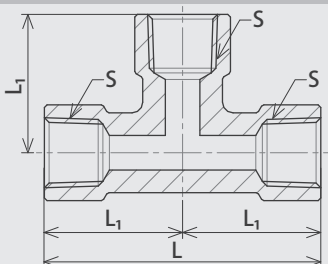

品番	旧品番	呼称 S	対辺寸法	適用ねじ S(Rc)	寸法情報		
					L	L ₁	最小穴径
SFT 81818	SK-901	1/8	12	1/8	42.0	21.0	5.0
SFT 82828	SK-902	1/4	16	1/4	52.0	26.0	6.5
SFT 83838	SK-903	3/8	19	3/8	58.0	29.0	9.5
SFT 84848	SK-904	1/2	24	1/2	70.0	35.0	12.0

製品改良のために、形状及び寸法については予告なしに変更することがあります。最新情報については弊社ウェブサイト（www.tsugite.com）にてご確認ください。

Made in Japan.