


VSA

® VA-1

Needle Valve (Type S-A)
ニードルバルブ (ねじ込み式)



Cd ≤ 75ppm

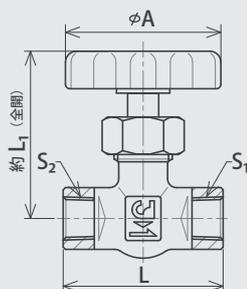

品番	旧品番	呼称 S ₁ × S ₂	対辺寸法	適用ねじ		寸法情報			
				S ₁ (Rc)	S ₂ (Rc)	φA	L	約 L ₁	最小穴径
VSA 81818	MV-501	1/8 × 1/8	12	1/8	1/8	35	36.0	42.0	3.5
VSA 82828	MV-502	1/4 × 1/4	14	1/4	1/4	35	42.0	49.0	5.0
VSA 83838	MV-503	3/8 × 3/8	17	3/8	3/8	45	48.0	58.0	6.5
VSA 84848	MV-504	1/2 × 1/2	23	1/2	1/2	55	60.0	78.0	9.0


VSΒ

® VA-2

Needle Valve (Type S-B)
ニードルバルブ (ねじ込み式)



Cd ≤ 75ppm

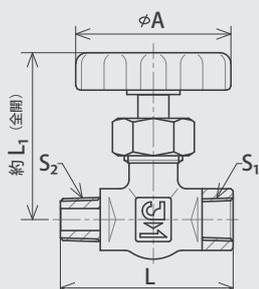

品番	旧品番	呼称 S ₁ × S ₂	対辺寸法	適用ねじ		寸法情報			
				S ₁ (Rc)	S ₂ (R)	φA	L	約 L ₁	最小穴径
VSΒ 81818	MV-601	1/8 × 1/8	12	1/8	1/8	35	39.0	42.0	3.5
VSΒ 82828	MV-602	1/4 × 1/4	14	1/4	1/4	35	45.0	49.0	5.0
VSΒ 83838	MV-603	3/8 × 3/8	17	3/8	3/8	45	50.0	58.0	6.5
VSΒ 84848	MV-604	1/2 × 1/2	23	1/2	1/2	55	64.0	78.0	9.0

ニードルバルブ

製品改良のために、形状及び寸法については予告なしに変更することがあります。最新情報については弊社ウェブサイト (www.tsugite.com) にてご確認ください。

Made in Japan.