

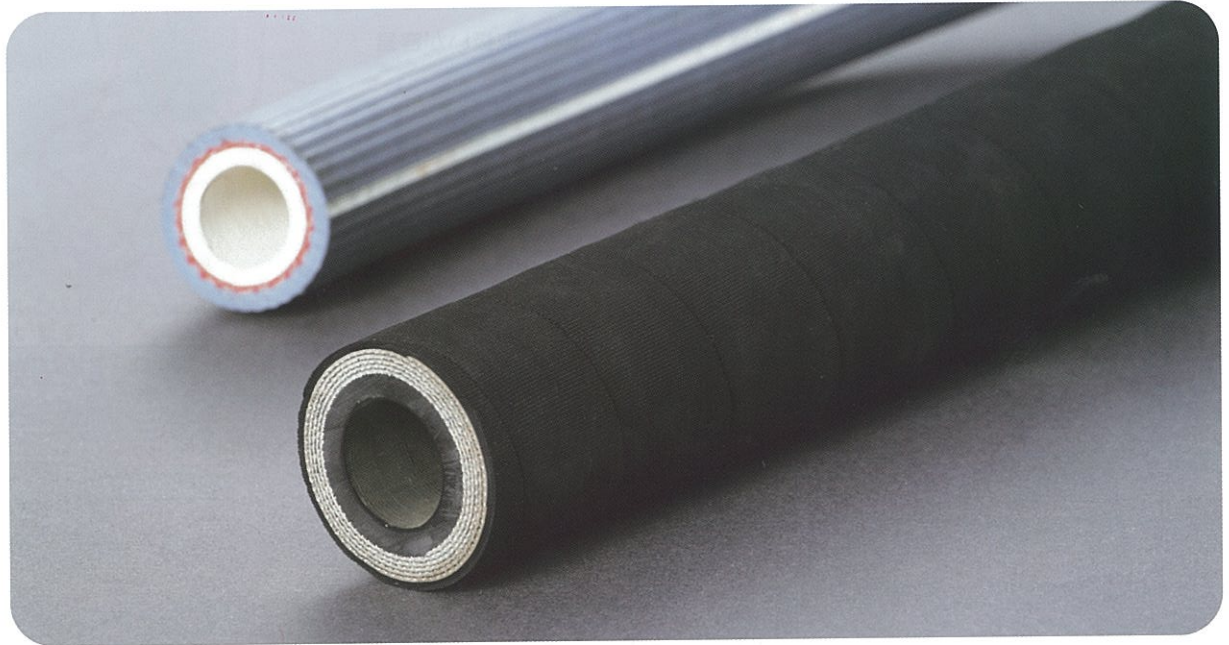


スチーム用ホース

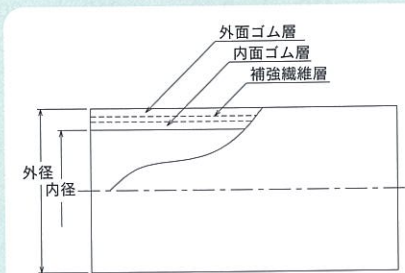

リーダー®印布巻式スチームホース

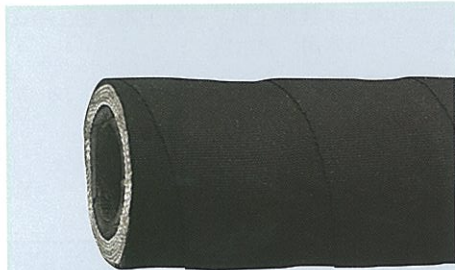

特長

- 内面ゴムに耐湿熱ゴム、補強層に耐熱性繊維を使用していますので、耐久性に優れます。
- 耐圧性、柔軟性に優れます。

用途

- 一般事業所、各種機械等における蒸気用。

蒸気圧・温度対照表(P19)を参照ください。

【標準仕様および性能】

呼び	内径 (mm)	外径 (mm)	補強繊維層	標準 質量 (g/m)	許容圧力 (MPa)		許容曲げ 半径 (mm)	定尺 (m)
					常温	130℃		
12	12.7	26.0	4P	490	0.30	0.20	110	20
15	15.9	29.0	4P	570	0.30	0.20	130	20
19	19.0	34.0	5P	800	0.30	0.20	150	20
25	25.4	41.5	5P	1,000	0.30	0.20	240	20
32	31.8	51.0	6P	1,500	0.30	0.20	300	20
38	38.1	61.0	8P	2,000	0.30	0.20	330	20
50	50.8	76.5	8P	3,000	0.30	0.20	430	20

※1. 使用温度範囲は、-20~130℃を目安にしてください。

※2. 蒸気圧の場合は、0.2MPa以下でご使用ください。

※3. 断続使用が原則です。固定蒸気配管の代用など、高温での連続使用は避けてください。寿命が短くなります。