


クリーンフレキ[®]NW型用 口元カフス

挿入しにくい場合は、水、石鹸水等を塗布すると容易に挿入できます。

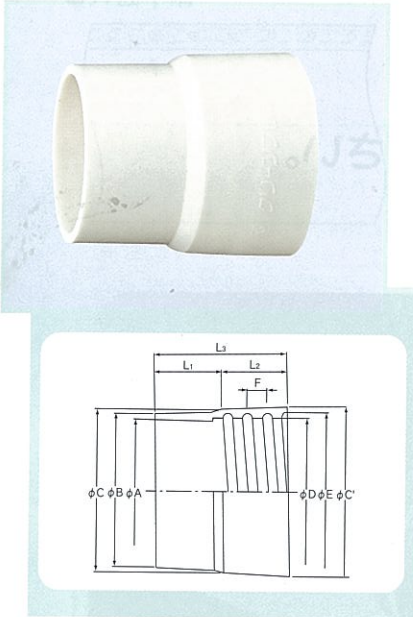

クリーンフレキNW型用 (アイボリー：エラストマー)

サイズ (mm)	A	B	C	C'	D	E	F	L ₁	L ₂	L ₃
38	38.0	44.0	45.9	48.0	37.5	41.9	9.0	30.0	30.0	60.0
50	50.0	56.0	62.7	65.1	53.5	58.7	10.5	35.0	35.0	70.0
75	75.0	81.0	85.9	88.4	76.5	81.9	10.5	35.0	35.0	70.0
100	100.0	107.0	113.3	116.1	102.0	108.3	12.5	40.0	40.0	80.0
125	125.0	132.0	139.0	141.8	127.5	134.0	12.5	40.0	40.0	80.0
150	150.0	158.0	168.6	172.1	155.0	162.6	15.0	50.0	50.0	100.0

金具・バンド類

〔金具類〕



名 称	適用ホース
1 JIS10Kフランジ継手	ループDS型、バンナーBL-R型、ネオ・ホーム-6型、その他
2 衛生車用継手	ループDS型
3 ピクトリックS-I継手	ループDS型、バンナーBL-R型、ネオ・ホーム-6型、その他
4 カムロック継手	ループDS型、ネオ・ホーム-6型
5 ピクトリックG型継手	ループDS型、その他

〔バンド類〕



名 称	適用ホース
1 Lパワーバンド	ループDS型、その他
2 Rパワーバンド	バンナーBL-R型、ネオ・ホーム-6型
3 ジュビリーバンド イーテアルバンド	ループDS型、クラレダクト、エアラインエース、その他
4 平バンド	ループDS型、その他
5 スパイラルワイヤーバンド	バンナーTM型、A型、ループDS-3型、AD型
6 インターロックバンド	エアホース(ゴムホース専用です)、エアラインエース、その他

※エアラインエースの場合は、お問い合わせください。