

コイルスレッド-R™

サイズ M3~M6

お手持ちの工具を使って作業性UP。インサートの抜き取りが簡単・スムーズ！


タング付きインサートに
抜き取りノッチを採用。

抜き取りが簡単になりました。無理矢理抜き取る必要がなく、母体を破壊することがありません。

工具先端のマンドレル部ねじ山がインサートのガイドとなり、ピッチ飛びを防止。インサートスピードもタングレスと同等の速さを実現します。

工具に互換性。

お手持ちの挿入工具、抜き取り工具、抜き取り工具をそのまま使用することも可能です。作業のスピードアップとコスト削減に貢献します。

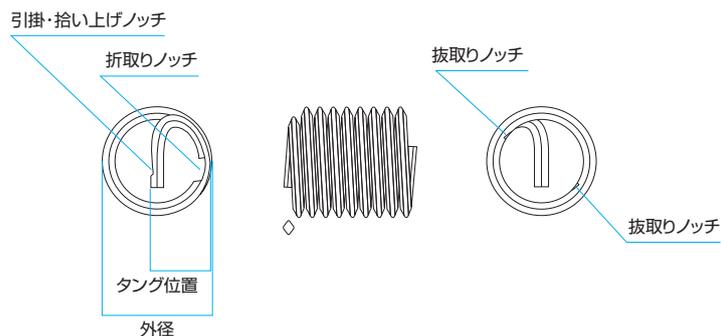

■コイルスレッドR(メトリック並目)規格表

サイズ	呼び長さ	製品コード	製品名	外径	適用ドリル径	パック内量
M3-0.5	1D	3751	RTNM3-1D	3.80~4.35	3.1	20
	1.5D	3752	RTNM3-1.5D			20
	2D	3753	RTNM3-2D			20
M4-0.7	1D	3754	RTNM4-1D	5.05~5.60	4.2	20
	1.5D	3755	RTNM4-1.5D			20
	2D	3756	RTNM4-2D			20
M5-0.8	1D	3757	RTNM5-1D	6.20~6.80	5.2	20
	1.5D	3758	RTNM5-1.5D			20
	2D	3759	RTNM5-2D			20
M6-1.0	1D	3760	RTNM6-1D	7.40~7.95	6.3	20
	1.5D	3761	RTNM6-1.5D			20
	2D	3762	RTNM6-2D			20

価格/1パック ¥1,000 (税別)
ご注文の最少単位は1袋 (パック) です