

MEASURING TOOLS and EQUIPMENT 計測機器編

ゲージ類
GAUGES

注意

ゲージ類

- ・使用前に必ず「取扱説明書」等をよくお読みください。
- ・湿気やほこりの多い場所や、水や油などが直接かかる場所での使用は避けてください。故障の原因となります。
- ・測定値を読む時はゲージ正面で読みとってください。
- ・ゲージの清掃にガソリン、シンナー等を使わないでください。変形する恐れがあります。

- ・ゲージの測定範囲を超える使用は避けてください。
- ・落としたり割れたり乱暴な扱いをした時、又は使用状態に応じて精度確認をしてください。


※ゲージ類は全て修理対象外品です。

SLIDE GAUGE

No.	測定範囲	L	▼g	📦	小売参考価格
GMN-15	0~150	230	150	1	¥ 9,280
GMN-20	0~200	290	180	1	¥ 14,000
GMN-30	0~300	405	355	1	¥ 27,800

- 読みとりやすいロングバーニヤを採用。
- 駆動部へのゴミの侵入を防ぐ目盛面段付きです。
- ※補修部品を設定しています。詳細は取扱店にお問い合わせください。

ノギス

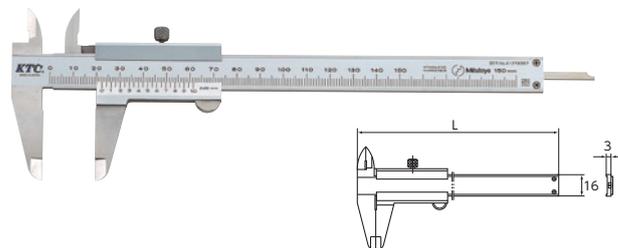


MICROMETER

No.	測定範囲	目量	L	▼g	📦	小売参考価格
GMM-025	0~25	0.01	120	160	1	¥ 12,000
GMM-050	25~50	0.01	145	215	1	¥ 17,700
GMM-075	50~75	0.01	175	315	1	¥ 23,100

- フレームはサビに強い塗装仕上げです。
- 測定面は超硬合金チップ付で強くガタつきません。
- 定圧装置付きです。

外側マイクロメーター

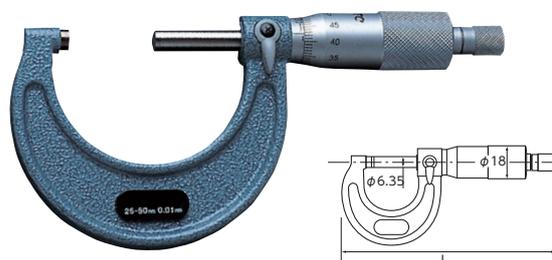

VOLTAGE TESTER

No.	ZGEV-750	▼g	200	📦	1	小売参考価格	¥ 27,900	
本体サイズ	W70×D30×H238							
測定範囲	電圧	6-1000V AC/DC, 0-400Hz						
	抵抗	0-2000Ω電圧						
	導通	0-150Ω (音響信号)						
電源	単4電池 (1.5V DC) × 2本							
使用可能温度	-10℃ ~ 50℃							

- 小容量電路の測定用デジタルテスターです。

ボルテージテスター



品名の下に製品の機能を表す機能マークを入れてあります。マークの意味は P.4~5をご参照ください。

🔪 めっきされた製品は手動用です。インパクトレンチ等の動力工具では使用しないでください。

⚠ このマークのついている製品は在庫を確認の上ご発注ください。

(マークの例: 36, 36, リバ, 六角, クロス)

表示価格は「小売参考価格」であり消費税は含まれておりません。