


KKF シリーズ (フリーピストンタイプ)

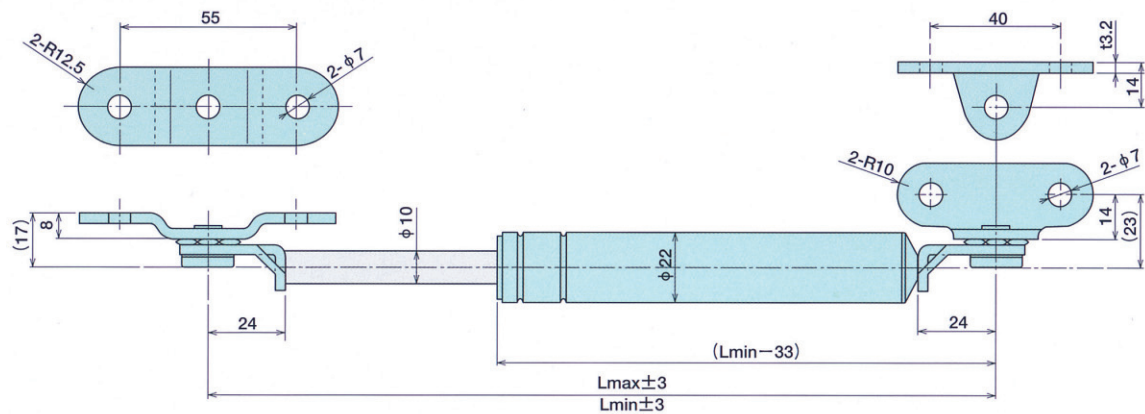


KKF シリーズ

品番	Lmax (mm)	Lmin (mm)	ストローク (mm)	Fa N	Fb N
KKF-50-20	246	196	50	196	265
KKF-50-40	246	196	50	392	528
KKF-100-20	386	286	100	196	275
KKF-100-40	386	286	100	392	546
KKF-130-20	470	340	130	196	270
KKF-130-40	470	340	130	392	536
KKF-150-20	526	376	150	196	269
KKF-150-40	526	376	150	392	534
KKF-200-20	666	466	200	196	268
KKF-200-40	666	466	200	392	533

※上記製品はKMFシリーズに受け型ブラケットをセットしたものです。
P16のオプションパーツ“C”を使用しているガススプリングには取付可能です。
お気軽にご相談下さい。

HC シリーズ (フリーピストンタイプ)

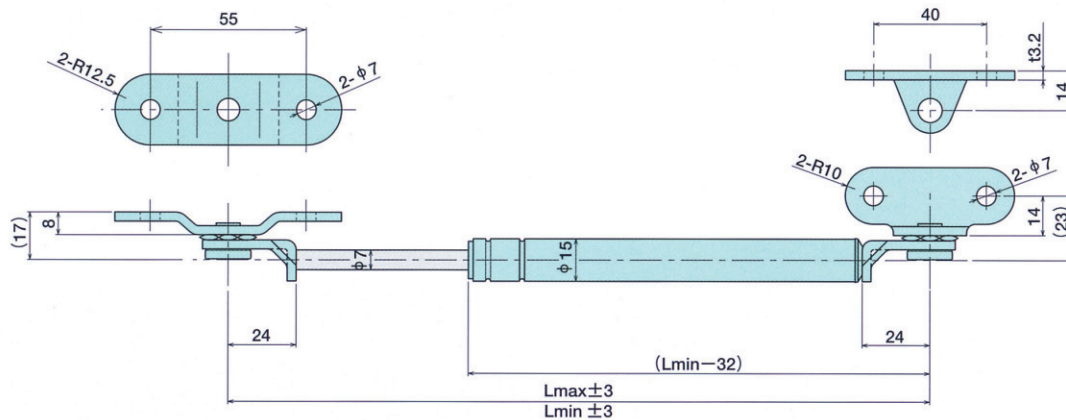

HC シリーズ

品番	Lmax (mm)	Lmin (mm)	ストローク (mm)	Fa N	Fb N
SBL-0505	246	196	50	49	64
SBL-0510	246	196	50	98	127
SBL-1005	386	286	100	49	67
SBL-1010	386	286	100	98	132
SBL-1015	386	286	100	147	198
SBR-0505	246	196	50	49	64
SBR-0510	246	196	50	98	127
SBR-1005	386	286	100	49	67
SBR-1010	386	286	100	98	132
SBR-1015	246	286	100	147	198
SS-0505	246	196	50	49	64
SS-0510	246	196	50	98	127
SS-1005	386	286	100	49	67
SS-1010	386	286	100	98	132
SS-1015	386	286	100	147	198

※上記製品はKSFシリーズに受け型ブラケットをセットしたものです。
また、カラーバリエーションも3色用意してあります。

SBL …ブラック塗装
SBR …ブラウン塗装
SS …シルバー塗装