


## KHG シリーズ (オールガスタイプ)

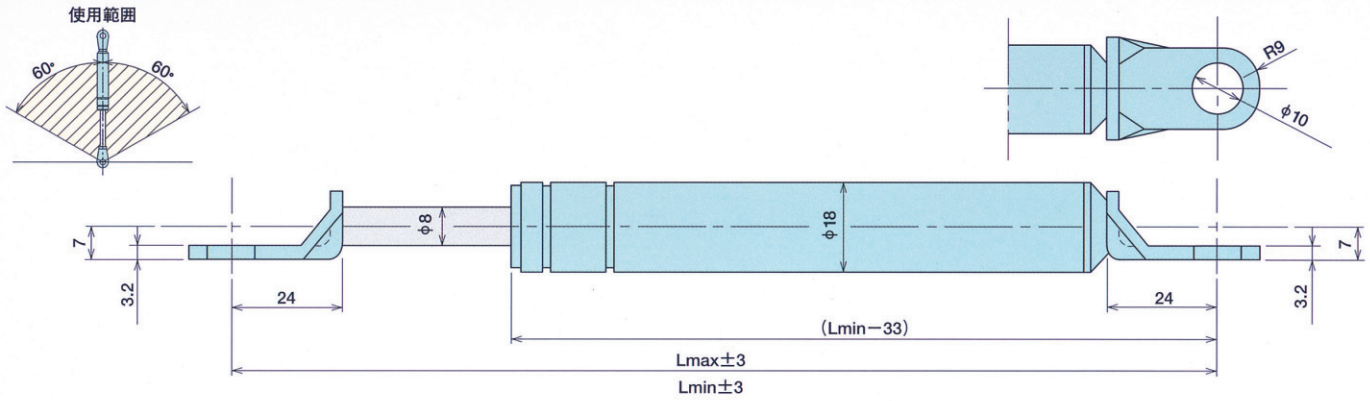


### KHG シリーズ

品番	Lmax (mm)	Lmin (mm)	スローク (mm)	Fa N	Fb N
※ KHG50-10	225	175	50	98	116
※ KHG50-20	225	175	50	196	231
※ KHG50-30	225	175	50	294	346
※ KHG70-10	265	195	70	98	120
※ KHG70-20	265	195	70	196	239
※ KHG70-30	265	195	70	294	358
※ KHG80-10	285	205	80	98	122
※ KHG80-20	285	205	80	196	242
※ KHG80-30	285	205	80	294	362
※ KHG90-10	305	215	90	98	123
※ KHG90-20	305	215	90	196	244
※ KHG90-30	305	215	90	294	366
※ KHG100-10	325	225	100	98	124
※ KHG100-20	325	225	100	196	246
※ KHG100-30	325	225	100	294	368
※ KHG120-10	365	245	120	98	125
※ KHG120-20	365	245	120	196	249
※ KHG120-30	365	245	120	294	372

品番	Lmax (mm)	Lmin (mm)	スローク (mm)	Fa N	Fb N
※ KHG130-10	385	255	130	98	126
※ KHG130-20	385	255	130	196	250
※ KHG130-30	385	255	130	294	374
※ KHG150-10	425	275	150	98	126
※ KHG150-20	425	275	150	196	251
※ KHG150-30	425	275	150	294	376
※ KHG180-10	485	305	180	98	127
※ KHG180-20	485	305	180	196	253
※ KHG180-30	485	305	180	294	379
※ KHG200-10	525	325	200	98	128
※ KHG200-20	525	325	200	196	254
※ KHG200-30	525	325	200	294	381
※ KHG250-10	625	375	250	98	129
※ KHG250-20	625	375	250	196	256
※ KHG250-30	625	375	250	294	383
※ KHG300-10	725	425	300	98	129
※ KHG300-20	725	425	300	196	257
※ KHG300-30	725	425	300	294	385

※印は標準品となり受注生産となります。

## KMG シリーズ (オールガスタイプ)

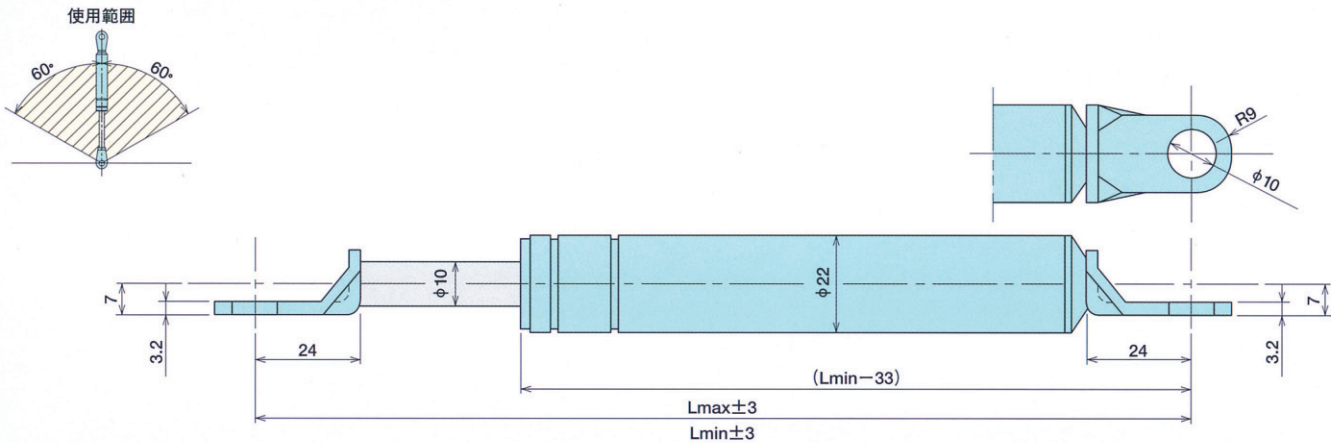

### KMG シリーズ

品番	Lmax (mm)	Lmin (mm)	スローク (mm)	Fa N	Fb N
※ KMG50-40	225	175	50	392	486
※ KMG50-50	225	175	50	490	608
※ KMG70-40	265	195	70	392	499
※ KMG70-50	265	195	70	490	624
※ KMG80-40	285	205	80	392	503
※ KMG80-50	285	205	80	490	628
※ KMG90-40	305	215	90	392	506
※ KMG90-50	305	215	90	490	632
※ KMG100-40	325	225	100	392	508
※ KMG100-50	325	225	100	490	634
※ KMG120-40	365	245	120	392	511
※ KMG120-50	365	245	120	490	638
※ KMG130-40	385	255	130	392	512
※ KMG130-50	385	255	130	490	639

品番	Lmax (mm)	Lmin (mm)	スローク (mm)	Fa N	Fb N
※ KMG150-40	425	275	150	392	514
※ KMG150-50	425	275	150	490	642
※ KMG180-40	485	305	180	392	516
※ KMG180-50	485	305	180	490	644
※ KMG200-40	525	325	200	392	517
※ KMG200-50	525	325	200	490	645
※ KMG250-40	625	375	250	392	519
※ KMG250-50	625	375	250	490	648
※ KMG300-40	725	425	300	392	520
※ KMG300-50	725	425	300	490	649
※ KMG350-40	825	475	350	392	521
※ KMG350-50	825	475	350	490	650
※ KMG400-40	925	525	400	392	522
※ KMG400-50	925	525	400	490	651

※印は標準品となり受注生産となります。