


# KPG シリーズ (オールガスタイプ)

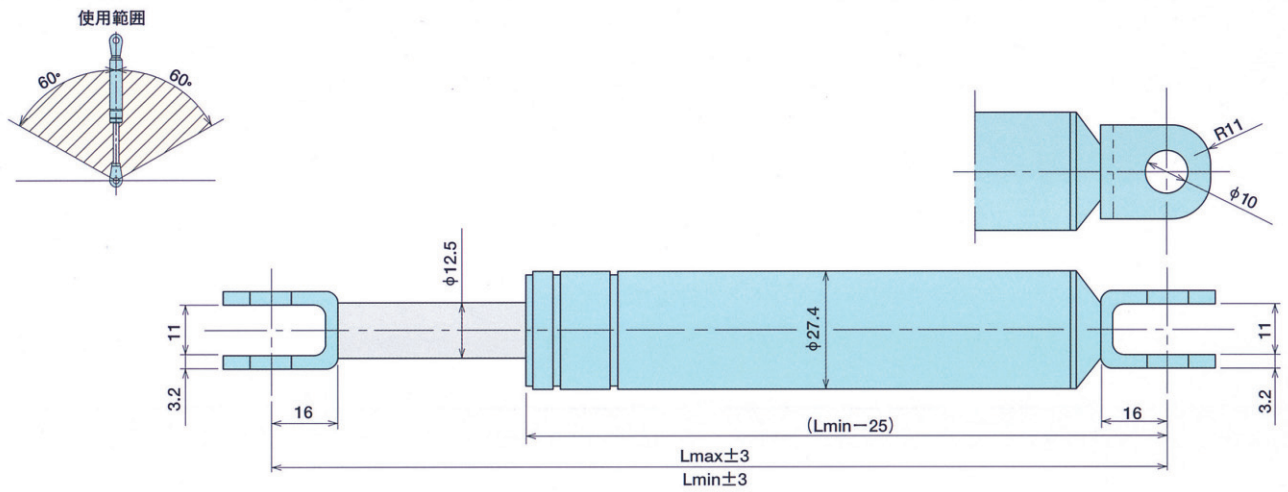

## KPG シリーズ

品番	Lmax (mm)	Lmin (mm)	スローク (mm)	Fa N	Fb N
※ KPG50-60	209	159	50	588	721
※ KPG50-70	209	159	50	686	841
※ KPG50-80	209	159	50	785	961
※ KPG70-60	249	179	70	588	742
※ KPG70-70	249	179	70	686	865
※ KPG70-80	249	179	70	785	988
※ KPG80-60	269	189	80	588	748
※ KPG80-70	269	189	80	686	872
※ KPG80-80	269	189	80	785	997
※ KPG90-60	289	199	90	588	753
※ KPG90-70	289	199	90	686	878
※ KPG90-80	289	199	90	785	1003
KPG100-60	309	209	100	588	757
KPG100-70	309	209	100	686	882
KPG100-80	309	209	100	785	1008
KPG120-60	349	229	120	588	762
KPG120-70	349	229	120	686	889
KPG120-80	349	229	120	785	1015
※ KPG130-60	369	239	130	588	764
※ KPG130-70	369	239	130	686	891
※ KPG130-80	369	239	130	785	1018
KPG150-60	409	259	150	588	768
KPG150-70	409	259	150	686	895
KPG150-80	409	259	150	785	1022
※ KPG180-60	469	289	180	588	771
※ KPG180-70	469	289	180	686	899
※ KPG180-80	469	289	180	785	1027
KPG200-60	509	309	200	588	773
KPG200-70	509	309	200	686	901
KPG200-80	509	309	200	785	1029
※ KPG250-60	609	359	250	588	776
※ KPG250-70	609	359	250	686	905
※ KPG250-80	609	359	250	785	1034
KPG300-60	709	409	300	588	778
KPG300-70	709	409	300	686	907
KPG300-80	709	409	300	785	1036
KPG350-60	809	459	350	588	780
KPG350-70	809	459	350	686	909
KPG350-80	809	459	350	785	1038
KPG400-60	909	509	400	588	781
KPG400-70	909	509	400	686	910
KPG400-80	909	509	400	785	1040

※印は標準品となり受注生産となります。