

セルフ電源 GC2/GH2/GM2/GS2 シリーズ

SELF POWERED GC2/GH2/GM2/GS2 SERIES

● リチウム電池内蔵・電池寿命7年 (交換可能)

Lithium battery installed inside.
Battery life 7 years(replaceable)

● パネル表面保護構造 IP54

Front Panel Protection IP54

● CEマーク (EMC) 取得

In Conformance to CE(EMC)

● RoHS対応

RoHS compliant

● UL認証取得

In Conformance to UL




- 6/8桁LCD表示・文字高10.6mm
6/8digits LCD display with 10.6mm height
- パネルカット50.0×25.0mm
Panel Cut-out 50.0×25.0mm



形式一覧 MODELS

● G□2シリーズ(GC2/GH2/GM2/GS2) G□2 SERIES(GC2/GH2/GM2/GS2)

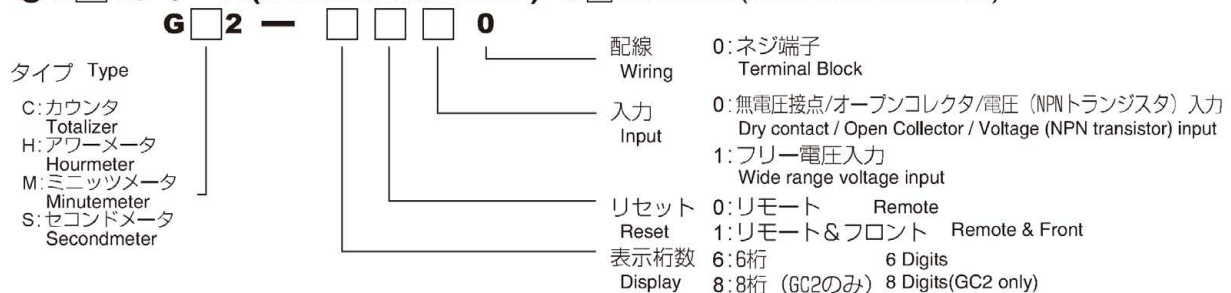

仕様 SPECIFICATIONS

タイプ Type	GC2: カウンタ Totalizer	GH2: アワーメータ Hourmeter	GM2: ミニッツメータ Minutemeter	GS2: セコンドメータ Secondmeter
表示 Display	6/8桁, 7セグメントLCD 文字高10.6mm 6/8 digits, 7-segment LCD 10.6mm(H)	6桁, 7セグメントLCD 文字高 10.8mm 6 Digits, 7-Segment LCD 10.8mm(H)		
表示桁数 No. of digit	0~999999/0~99999999		0.0~99999.9	
入力仕様 Spec of input	最高計数速度 Max.count speed G□2-□□00 30Hz G□2-□□10 20Hz	分解能 Resolution 1/10時間毎に1カウント 1count per 1/10 hour	分解能 Resolution 1/10分毎に1カウント 1count per 1/10 minute	分解能 Resolution 1/10秒毎に1カウント 1count per 1/10 second

機械/環境仕様 MECHANICAL / ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS

使用温度範囲 Operating Temp.	-10~55℃ (但し氷結しないこと) (Non-freezing)		
保存温度範囲 Storage Temp.	-20~65℃ (但し氷結しないこと) (Non-freezing)		
使用湿度範囲 Operating humidity	25~85%RH (但し結露しないこと) (Non-condensing)		
耐振動・耐衝撃 Vibration / Shock Resistance	使用時: 複振幅 0.3mm Operation: Double amplitude	振動数 10~55Hz X,Y,Z. Frequency	3軸 100mm/s ² Axis
表面保護構造 Protection of front panel	IP54		
質量 Weight	60g (電池含) (Battery included)		
配線 Wiring	端子タイプ : ネジ締め (AWG14-22のリード線を使用してください) Terminal type: 14-22 AWG lead wires to be connected by screws.		