

研削用カップホイール

ダイヤモンドカップホイール(乾式)

DIAMOND GRINDING WHEELS (DRY)

●ダイヤモンドカップホイールは、ダイヤモンド砥粒の密度が高く、各種建設工事のコンクリート研削加工・ブロック・レンガ・瓦・石材・耐火炉材等の面取り加工、研削加工にすぐれた作業性を発揮いたします

- コストパフォーマンスにすぐれたニュータイプ
- コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル・スレート・石材に

品名	品番コード	D	T	W	H	参考価格	JANコード (4963202-)
シングルカップ	CSE4	φ98mm	4.5mm	7mm	φ15mm	10,760円	044042
ダブルカップ	CDE4	φ98mm	4.5mm	7mm	φ15mm	12,480円	044080

- 一般建材に最適な汎用・寿命重視タイプ
- コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル・スレート・人工石に

品名	品番コード	D	T	W	H	参考価格	JANコード (4963202-)
シングルカップ	CSP4	φ98mm	4.5mm	7mm	φ15mm	17,560円	021876
	CSP5	φ125mm	4.5mm	7mm	φ22mm	28,110円	021951
ダブルカップ	CDP4	φ98mm	4.5mm	7mm	φ15mm	20,860円	021913
	CDP5	φ125mm	4.5mm	7mm	φ22mm	32,940円	021999


- 切れ味・ライフのバランスにすぐれた高級品
- 石材・コンクリート・ブロック・耐火レンガに

品名	品番コード	D	T	W	H	参考価格	JANコード (4963202-)
シングルカップ	CS4	φ98mm	4.5mm	7mm	φ15mm	21,960円	017138
ダブルカップ	CD4	φ98mm	4.5mm	7mm	φ15mm	26,340円	017176
サーフェスカップ	CF4	φ100mm	4.5mm	7mm	ネジM10	29,640円	017213

※CF4はネジ径

- カンナ用(ウインド付)
- 石材・コンクリート・各種建材の仕上げ・研削及び凹凸面の修正研削に最適(カンナ用工具で使用すると防塵効果があります)

品名	品番コード	D	T	W	H	参考価格	JANコード (4963202-)
オフセットタイプ	CO4	φ110mm	4mm	14mm	φ15mm	40,610円	022033

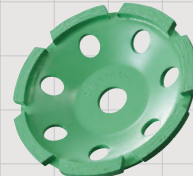

CSE4
シングルカップ

荒仕上げ用



CDE4
ダブルカップ

荒・中仕上げ用




シングルカップ

荒仕上げ用




ダブルカップ

荒・中仕上げ用

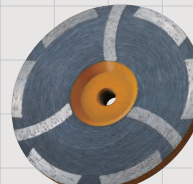





CF4
サーフェスカップ

仕上げ用

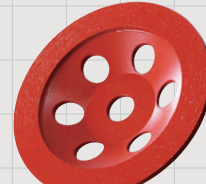

CO4
オフセットタイプ

カンナ用

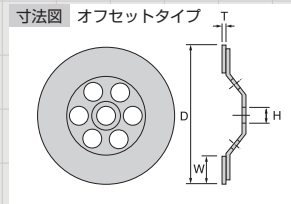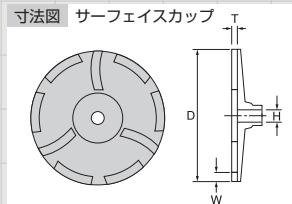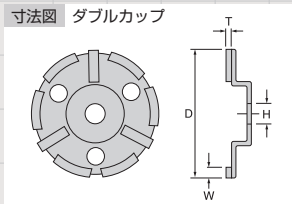
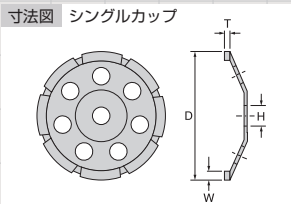


※上記以外の穴径についてもご注文承ります。別途お問い合わせください。

溶着ダイヤモンドカップホイール(乾式)

BRAZING DIAMOND GRINDING WHEELS (DRY)

- 鋳物・溶接ビード/金属の黒皮・FRP・GRP・セラミックス・耐火レンガ等の研削に
- 軽量(メタルボンドカップ比55%)、研削面のR形状により、操作性にすぐれ軽快な作業が可能
- レジノイド砥石より、粉塵・臭い・火花が少なく、ライフが長いので、付替えの手間が省ける環境に優しい商品です

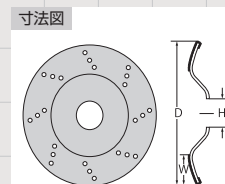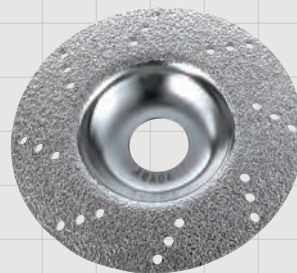

品番コード	D	W	H	付属リング穴径	ダイヤモンド粒度	参考価格	JANコード (4963202-)
BC4	φ100mm	20mm	φ20mm	φ15mm	50#	10,260円	085595

各被削材に対応する商品選定については122ページの被削材対応表をご参照ください。