

ヤスリ・ドレッサ

ダイヤモンドヤスリ

DIAMOND FILES

- エビ印ダイヤモンドヤスリはダイヤモンド砥粒を均一に分布させ、安定した状態でヤスリ台金へ強固に保持されているため、砥粒の鋭利な切れ刃が表面に突出し、最初の鋭い切れ味で長寿命を保ちます
- 超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適です

■標準砥粒

#140 精密用 S-5、S-8
鉄工用 K-5、K-8、K-10、K-12

#170 精密用 S-10、S-12

※ご希望の砥粒サイズ、特殊形状もご相談ください

■種類について

8本組、10本組というのはヤスリのサイズを表す通称です。(入数が5本入り、8本入り、10本入り、12本入りという意味ではありません)




(精密用S)

種類	品番コード	形状	全長(L)	ヤスリの長さ(ℓ)	柄の形状	参考価格	JANコード (4963202-)
5本組 (S-5)	S5HI	平 □ (W)7.6×(T)1.9	200mm	70mm	丸(φ4mm)	4,930円	018883
	S5HA	半丸 △ (W)7.5×(T)2.1	200mm	70mm	丸(φ4mm)	4,280円	018920
	S5M	丸 ○ (φ)4	200mm	70mm	丸(φ4mm)	3,010円	018968
	S5K	角 □ (W)3.2	200mm	70mm	丸(φ4mm)	3,190円	019026
	S5S	三角 △ (W)5.0	200mm	70mm	丸(φ4mm)	3,190円	019071
	S5SET	5種類セット				17,270円	019118
8本組 (S-8)	S8HI	平 □ (W)6.7×(T)1.4	180mm	60mm	丸(φ3.5mm)	4,080円	019156
	S8HA	半丸 △ (W)6.5×(T)1.7	180mm	60mm	丸(φ3.5mm)	3,290円	019194
	S8M	丸 ○ (φ)3.5	180mm	60mm	丸(φ3.5mm)	2,610円	019231
	S8K	角 □ (W)2.7	180mm	60mm	丸(φ3.5mm)	2,910円	018579
	S8S	三角 △ (W)4.2	180mm	60mm	丸(φ3.5mm)	2,910円	018616
	S8SET	5種類セット				14,660円	018654
10本組 (S-10)	S10HI	平 □ (W)5.5×(T)1	140mm	50mm	丸(φ3mm)	3,010円	018692
	S10HA	半丸 △ (W)5.5×(T)1.5	140mm	50mm	丸(φ3mm)	2,420円	018739
	S10M	丸 ○ (φ)3	140mm	50mm	丸(φ3mm)	2,130円	018777
	S10K	角 □ (W)2.4	140mm	50mm	丸(φ3mm)	2,420円	018814
	S10S	三角 △ (W)3.5	140mm	50mm	丸(φ3mm)	2,420円	018852
	S10SET	5種類セット				11,540円	018890
12本組 (S-12)	S12HI	平 □ (W)5.0×(T)0.9	140mm	40mm	丸(φ2.5mm)	2,420円	018937
	S12HA	半丸 △ (W)4.0×(T)1.3	140mm	40mm	丸(φ2.5mm)	2,330円	018975
	S12M	丸 ○ (φ)2.5	140mm	40mm	丸(φ2.5mm)	1,760円	019033
	S12K	角 □ (W)2	140mm	40mm	丸(φ2.5mm)	2,030円	019088
	S12S	三角 △ (W)2.9	140mm	40mm	丸(φ2.5mm)	2,030円	019125
	S12SET	5種類セット				9,800円	019163

※寸法は呼び寸法です。寸法精度が必要な場合はご相談ください。

精密用(S)

- 仕上研削・修正・すり合わせ等の使用に適します。

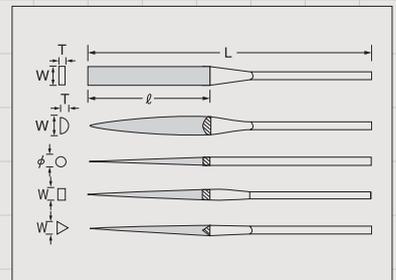



(鉄工用K)

種類	品番コード	形状	全長(L)	ヤスリの長さ(ℓ)	柄の形状	参考価格	JANコード (4963202-)
5本組 (K-5)	K5HI	平 □ (W)11×(T)3.5	215mm	80mm	平	6,210円	018630
	K5HA	半丸 △ (W)12×(T)3.8	215mm	80mm	平	5,330円	018678
	K5M	丸 ○ (φ)5.5	215mm	80mm	角	3,690円	018715
	K5K	角 □ (W)5.5	215mm	80mm	角	4,280円	018753
	K5S	三角 △ (W)9	215mm	80mm	平	4,280円	018791
	K5SET	5種類セット				22,110円	018838
8本組 (K-8)	K8HI	平 □ (W)9×(T)3	200mm	70mm	平	5,330円	018876
	K8HA	半丸 △ (W)9.5×(T)3	200mm	70mm	平	4,280円	018913
	K8M	丸 ○ (φ)4.3	200mm	70mm	角	3,110円	018951
	K8K	角 □ (W)4.3	200mm	70mm	角	3,790円	018999
	K8S	三角 △ (W)7.5	200mm	70mm	平	3,790円	019200
	K8SET	5種類セット				18,860円	019064
10本組 (K-10)	K10HI	平 □ (W)7×(T)2.5	185mm	60mm	平	4,280円	019101
	K10HA	半丸 △ (W)7.3×(T)2.5	185mm	60mm	平	3,690円	019149
	K10M	丸 ○ (φ)3.2	185mm	60mm	角	2,910円	019187
	K10K	角 □ (W)3.2	185mm	60mm	角	3,110円	019224
	K10S	三角 △ (W)6	185mm	60mm	平	3,110円	018494
	K10SET	5種類セット				15,890円	018609
12本組 (K-12)	K12HI	平 □ (W)4×(T)2	170mm	50mm	平	3,490円	018647
	K12HA	半丸 △ (W)5×(T)2	170mm	50mm	平	2,710円	018685
	K12M	丸 ○ (φ)2.5	170mm	50mm	角	2,520円	018722
	K12K	角 □ (W)2.5	170mm	50mm	角	2,640円	018760
	K12S	三角 △ (W)4	170mm	50mm	平	2,640円	018807
	K12SET	5種類セット				12,990円	018845

※寸法は呼び寸法です。寸法精度が必要な場合はご相談ください。

鉄工用(K)

- 荒研削、剛性の必要な使用に適します。

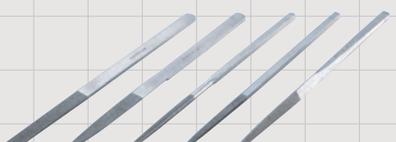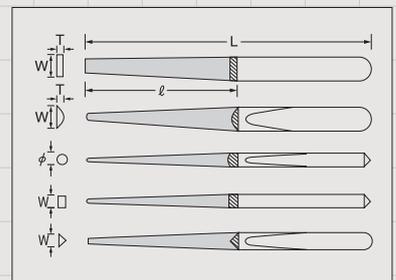

ダイヤモンド
ホイール・コ
ロ

チップソー

ホルソー・ドリル

ヤスリ・ドレッサ