



貫通タイプ

チューブ外径	型 式	接続ネジサイズ R
φ6	MCT46-01M	PT1/8
	MCT46-02M	PT1/4
	MCT46-03M	PT3/8
φ8	MCT68-02M	PT1/4
	MCT68-03M	PT3/8
φ10	MCT810-03M	PT3/8
φ12	MCT1012-03M	PT3/8

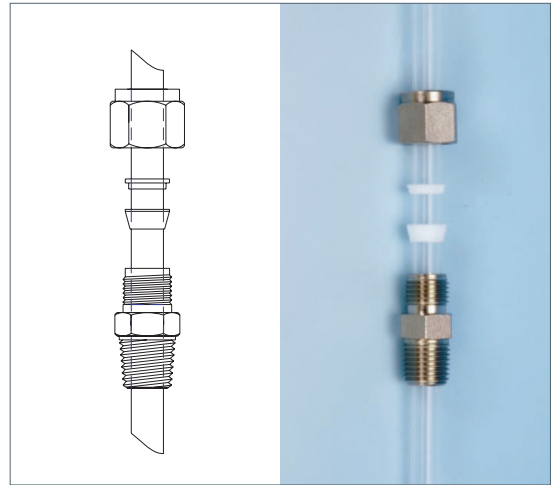

ストレートタイプ

チューブ外径	型 式	接続ネジサイズ R
φ6	MCS46-01M	PT1/8
	MCS46-02M	PT1/4
	MCS46-03M	PT3/8
φ8	MCS68-01M	PT1/8
	MCS68-02M	PT1/4
	MCS68-03M	PT3/8
φ10	MCS810-02M	PT1/4
	MCS810-03M	PT3/8
φ12	MCS1012-02M	PT1/4
	MCS1012-03M	PT3/8

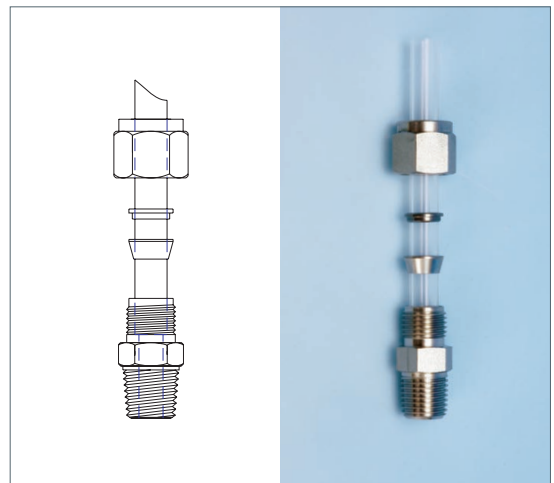

エルボタイプ

チューブ外径	型 式	接続ネジサイズ R
φ6	MCE46-01M	PT1/8
	MCE46-02M	PT1/4
	MCE46-03M	PT3/8
φ8	MCE68-01M	PT1/8
	MCE68-02M	PT1/4
	MCE68-03M	PT3/8
φ10	MCE810-02M	PT1/4
	MCE810-03M	PT3/8
φ12	MCE1012-02M	PT1/4
	MCE1012-03M	PT3/8

