

MICRO GRINDER

電子制御マイクログラインダー

従来機種並の性能のままで
小型・軽量化と低価格を実現
作業の効率化をお約束します。

リユーターミニペン



モーターユニット



LPM-120

(コレットチャック式)

- 4,000~35,000min⁻¹
- 無段変速



- この機能、この性能でこのクラス一番の安価です。
- 先端工具の脱着はセットリングを回すだけ、ワンタッチで行えます。
- 小型、軽量、コンパクトなボディーで0.0264N・m (270g・cm)の高トルク。

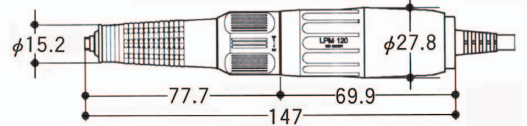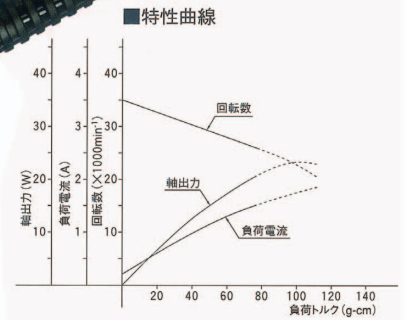

● 標準コレットチャック φ2.34・φ3.0

仕様


※ご使用に際しましてはパワーユニット (LPC-120) が必要です。

品番	無負荷回転数 min ⁻¹	入力電圧 DCV	無負荷電流 A	最大負荷電流 A	最大トルク N・m	最大入力 W	重量 g
LPM-120	4,000~ 35,000	5~30	0.27	1.5	0.0264	42	175

パワーユニット

LPC-120

- 4,000~35,000min⁻¹の範囲で回転を変速出来ます。
- 正転、逆転が可能です。
- モーターの焼損を保護するサーキットブレーカー内蔵。
- フットスイッチ (オプション) が使用出来ます。

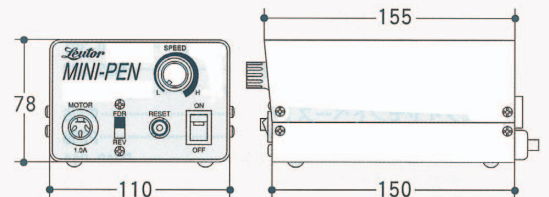

仕様

品番	電源	定格入力 VA	ヒューズ A	重量 kg
LPC-120	AC100V 50/60Hz	50	1.0	2.3