

ホイール型砥石

Cutting and grinding wheels



★金属・非鉄金属・非金属の切断、溝入れに適しています。

- 材質と品質を厳選しましたので、切れ味・耐久性に優れています。
- 使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リユーター電動工具でご使用下さい。
- 多種類の材質と形状を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい

〈マンドレール、(P256) をご使用下さい。〉

G
砥石


最高回転数
30,000R.P.M

●スーパーホイール (セラミックホイール)

★金属：プラスチックの切断及び溝入れ、研削

ケース入数

2

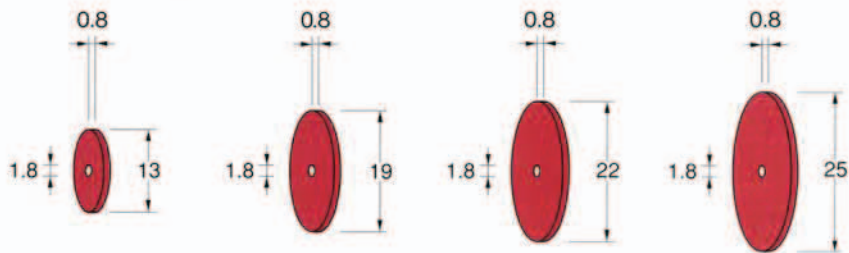

砥粒の材質 結合剤
セラミック 樹脂

# 400 (黒)	G7111	G7121	G7131	G7141
# 800 (青)	G7112	G7122	G7132	G7142
# 1000 (白)	G7113	G7123	G7133	G7143
# 1500 (赤)	G7114	G7124	G7134	G7144


粒度
#150
最高回転数
15,000R.P.M

●カーボランダムホイール(黒)

★金属・非鉄金属・ガラス・陶磁器の研削

ケース入数

10

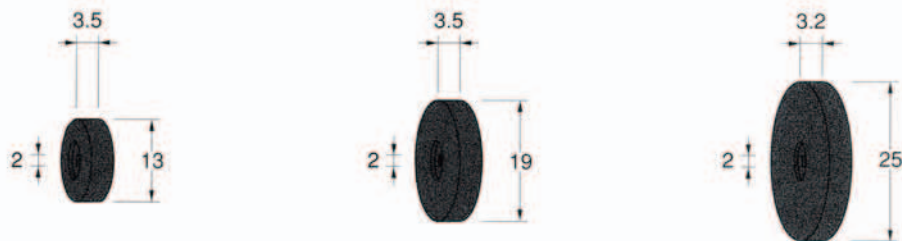

砥粒の材質 結合剤 結合度
C V P

G7211

G7221

G7231