


本体幅50mmサイズ PCU20050・PCU26050

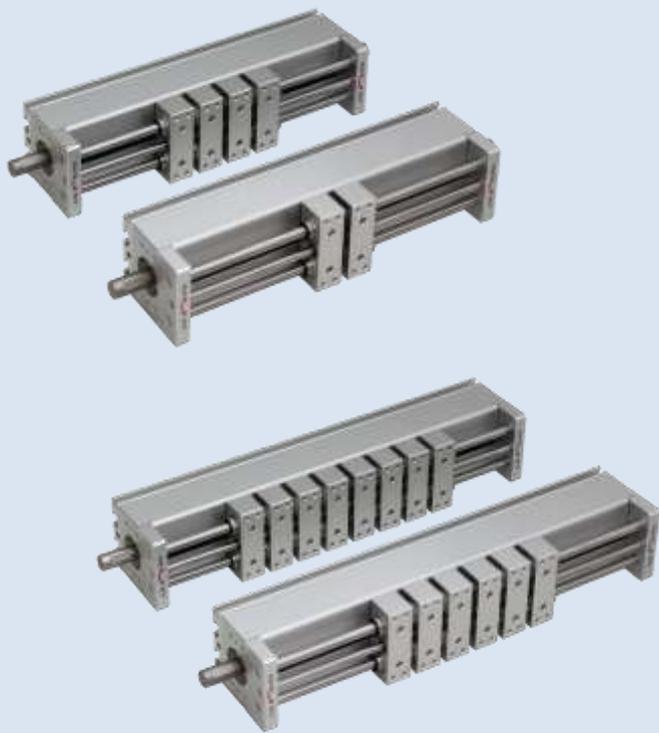

- 駆動源は装置に合わせて選定して載くことが可能です。
- モータ付オプションはオリエンタルモーター(株)の 2 相ステッピング「CVK」とα STEP(DC 電源タイプ)2 種類から選べます。
 ※ 2 相モータは従来の「CMK」から「CVK」にリニューアルしました。
- センサオプションを用意しています。

■ バリエーション

モデルNo.	連数							
	2	3	4	5	6	7	8	9
PCU20050	○	○	○	○				
PCU26050					○	○	○	○

■ 製品質量

モータ無し	1.0	1.0	1.1	1.1	1.4	1.4	1.4	1.5
2相 (CVK) 付	1.5	1.5	1.6	1.6	1.9	1.9	1.9	2.0
α STEP 付	1.5	1.6	1.6	1.6	1.9	1.9	2.0	2.0

※質量にセンサオプションは含まれていません。

(kg)

製品記号の読み方

PCU 200 50 F 4 — S1 C — MO 44DB

本体長さ	本体幅	動作仕様	連数
200: 200mm 260: 260mm	50: 50mm	F: フリーストローク T: 特殊	2: 2連 3: 3" 4: 4" 5: 5" 6: 6" 7: 7" 8: 8" 9: 9" ※ n: 特殊

型式例 PCU26050F8-S3-MO46SB

※お問い合わせください

センサ	センサカバー	モータ
無記号: なし S1: 1ヶ S2: 2ヶ S3: 3ヶ S4: 4ヶ S5: 5ヶ S6: 6ヶ	無記号: 無し C: あり	無記号: なし MO: モータ付 MT: 特殊
モータ記号		
44DB: PKP244D23B-L (注1)		
46SB: ARM46SBK (注2)		

注1. 2相CVKシリーズ用モータ
注2. α STEP AR DC入力用モータ
オリエンタルモーター(株)