

# デジタルマルチメータ

## デジタルマルチメータ



MT-4510

校正  
証明



多機能  
4000カウント



▲別売品:直流クランプアダプタ  
(型式:LAD-240)

- 電圧・電流レンジにMAX/MIN機能付
- 静電容量・周波数・デューティ比の測定可能
- 指示板日本語対応でレンジ設定がわかりやすい

|     |        |                                  |
|-----|--------|----------------------------------|
| D C | V      | 400mV/4V/40V/400V/1000V          |
| A C | V      | 400mV/4V/40V/400V/750V           |
| D C | A      | 400 μA/4000 μA/40mA/400mA/4A/10A |
| A C | A      | 400 μA/4000 μA/40mA/400mA/4A/10A |
|     | Ω      | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ     |
|     | 静電容量   | 40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF |
|     | 周波数    | 9.999Hz~10MHz                    |
|     | デューティ比 | 0.1%~99.9%                       |
|     | 電圧源    | 006P(9V)×1                       |
|     | 標準付属品  | 取説・電池・テストリード                     |
|     | 寸法・重量  | 98(W)×177(H)×39(D)mm 約300g       |

希望小売価格 ¥ **5,775** (税込) [税抜 ¥5,500]

JANコード/4986702202033

別売品 直流クランプアダプタ 型式:LAD-240:DC0~200A 希望小売価格 ¥12,600(税込) [税抜 ¥12,000]

別売品 携帯ケース 型式:SC4510 希望小売価格 ¥1,575(税込) [税抜 ¥1,500] ※P56参照

## PC対応 デジタルマルチメータ



MT-4520


校正  
証明



■パソコン通信機能搭載



Microsoft Excelでデータ使用可能!

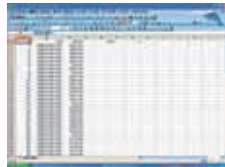

PC対応の多機能4000カウント

- 電圧・電流レンジにMAX/MIN機能付
- USB通信機能搭載(パソコンキットが標準装備)
- 暗所で測定に便利なバックライト付
- 静電容量・周波数・デューティ比の測定可能
- 指示板日本語対応でレンジ設定がわかりやすい

|     |        |                                  |
|-----|--------|----------------------------------|
| D C | V      | 400mV/4V/40V/400V/1000V          |
| A C | V      | 400mV/4V/40V/400V/750V           |
| D C | A      | 400 μA/4000 μA/40mA/400mA/4A/10A |
| A C | A      | 400 μA/4000 μA/40mA/400mA/4A/10A |
|     | Ω      | 400Ω/4K/40K/400K/4M/40MΩ         |
|     | 静電容量   | 40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF |
|     | 周波数    | 9.999Hz~10MHz                    |
|     | デューティ比 | 0.1%~99.9%                       |
|     | 電圧源    | 006P(9V)×1                       |
|     | 標準付属品  | 取説・電池・テストリード・パソコン接続キット           |
|     | 寸法・重量  | 98(W)×177(H)×39(D)mm 約300g       |

希望小売価格 ¥ **9,240** (税込) [税抜 ¥8,800]

JANコード/4986702202040

別売品 携帯ケース 型式:SC4510  
希望小売価格 ¥1,575(税込) [税抜 ¥1,500] ※P56参照

対応OS(windows) ME|2000|NT4.0|XP|VISTA|7

## PC対応 デジタルマルチメータ



DT9602R+


校正  
証明



■パソコン通信機能搭載



Microsoft Excelでデータ使用可能!

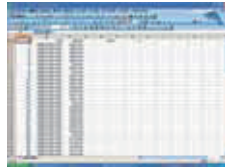

真の実効値測定(AC+DC)

- 多機能6000カウント bargraph付
- 温度測定レンジ付
- 電圧・電流レンジにMAX/MIN機能付
- RS232C通信機能搭載(パソコンキットが標準装備)
- 暗所で測定に便利なバックライト付
- 静電容量・周波数・デューティ比の測定可能

|     |        |                                  |
|-----|--------|----------------------------------|
| D C | V      | 600mV/6V/60V/600V/1000V          |
| A C | V      | 6V/60V/600V/750V                 |
| D C | A      | 600 μA/6000 μA/60mA/600mA/6A/10A |
| A C | A      | 600 μA/6000 μA/60mA/600mA/6A/10A |
|     | Ω      | 600Ω/6K/60K/600K/6M/60MΩ         |
|     | 静電容量   | 40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF |
|     | 周波数    | 9.999Hz~10MHz                    |
|     | 温度     | -50℃~700℃                        |
|     | デューティ比 | 0.1%~99.9%                       |
|     | 電圧源    | 006P(9V)×1                       |
|     | 標準付属品  | 取説・電池・テストリード・パソコン接続キット           |
|     | 寸法・重量  | 98(W)×177(H)×39(D)mm 約300g       |

希望小売価格 ¥ **11,550** (税込) [税抜 ¥11,000]

JANコード/4986702202293

別売品 携帯ケース 型式:SC4510 希望小売価格 ¥1,575(税込) [税抜 ¥1,500] ※P56参照

対応OS(windows) 95|98|ME|2000|NT4.0|XP