

■ 温湿度計

●ポケットサイズデジタル温・湿度計



MT-888



ペン型で持ち運びに便利

- MAX/MIN表示機能付き

測定範囲	温度:0~50℃ 湿度:20%~95%
分解能	温度:0.1℃ 湿度:1%
確度	温度:±1℃(10~40℃) ±2℃(左記以外) 湿度:±10%
測定周期	約6秒
電源	1.5v(UM-4×1本) お試し電池付属
寸法・重量	138(W)×23(H)×20(D)mm 約33g


希望小売価格 ¥4,410(税込) [税抜 ¥4,200]

JANコード/4986702302306

●ソーラーデジタル温度計



MT-889

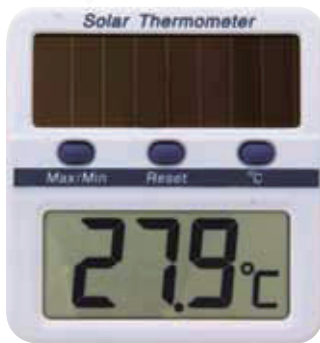

ソーラー電池使用で電池交換不要

- 室内(250Lux以上)で作動
- MAX/MIN表示機能付

測定範囲	0~50℃
確度	±1℃(10~40℃) ±2℃(左記以外)
測定周期	約10秒
電源	アモルファスソーラー電池
付属品	64(W)×68(H)×13(D)mm 約33g

希望小売価格 ¥3,150(税込) [税抜 ¥3,000]

JANコード/4986702302290

●防滴型デジタル温度計



MT-860



HI/LOアラーム設定機能

- 水まわりの測定に便利な防滴仕様
- MAX/MIN表示機能付 ●HI/LOアラーム機能付

測定範囲	-50~200℃
分解能	0.1℃
確度	±1℃(-20~150℃) ±2℃(-20℃以下、150~200℃)
使用環境温・湿度	0~50℃、湿度80%以下(ただし結露のないこと)
保存環境温・湿度	-10~50℃、湿度70%以下(ただし結露のないこと)
測定周期	約1秒
電源	本体内蔵
寸法・重量	本体:71(W)×114(H)×19(D)mm 約125g センサ部:Φ3.5×125mm
付属品	1.5v(UM-4×1本)お試し電池

希望小売価格 ¥4,725(税込) [税抜 ¥4,500]

JANコード/4986702302283

●温度計/湿度計

AP-58/BP-58



シンプル&ローコスト

	AP-58
測定範囲	-30~50℃(1℃目盛)
寸法・重量	Φ58×18mm 約20g
	BP-58
測定範囲	0~100%(2%目盛)
寸法・重量	Φ58×18mm 約20g

※写真はAP-58です。

希望小売価格(AP-58) ¥840(税込) [税抜 ¥800]

JANコード/4986702401078

希望小売価格(BP-58) ¥1,260(税込) [税抜 ¥1,200]

JANコード/4986702401085